

固定接続用 純正部品

■材 質 S:スチール B:真鍮 SUS:ステンレス P:AAS樹脂 PP:ポリプロピレン G:ゴム  
 ■表面仕上げ 3C:三価クロメート処理 AL:アルマイト処理 CT:黒色カチオン電着塗装 N:ニッケルメッキ


品番	JB-201	JB-201N	JB-202	JB-203	JB-204	JB-205A
品名	パイプ接続金具90 (PJ-203Bの補強用)	パイプ接続金具90	パイプスタンドS	挟み込み式パイプ スタンド	ステンレスバネ	パイプ脱着金具
外観						
材質・ 表面処理	SUS	S/3C	S/3C	S/塗装	SUS	S/3C

品番	JB-301A	JB-302A	JB-303	JB-304	JB-305	JB-306	JB-307
品名	片ドメサドル (ビス別途要)	両ドメサドル (ビス別途要)	波板用フックボルト屋根用 (20セット入)	波板用フックボルト側面用 (20セット入)	片ドメサドルB (M8×25別途要)	位置決め金具 (M5×12ボルト付き)	仕切金具 (M5×12ボルト付き)
外観							
材質・ 表面処理	S/3C	S/3C	S/3C+G	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C

品番	JB-311	JB-AP1	JB-AP2	JB-312	JB-701	JB-701N	JB-701ST
品名	棚受け金具ロング (M6×10ボルト付き)	アンカープレート (JB-404, 404L, 405用)	アンカープレート (JB-414用)	コーナー棚受け金具	棚受け金具 (M6×10ボルト付き)	棚受け金具 (M6×10ボルト付き)	パイプ用逆流防止金具 (M6×10ボルト付き)
外観							
材質・ 表面処理	S/CT	S/3C	S/3C	S/3C	S/CT	S/N	S/3C

リフト搬送用ガイド金具 純正部品 固定ボルト(M8×40)2本付

品番	JB-707 <b>NEW</b>
品名	リフトガイド (81.5mmピッチ用)
外観	
材質・ 表面処理	S/3C

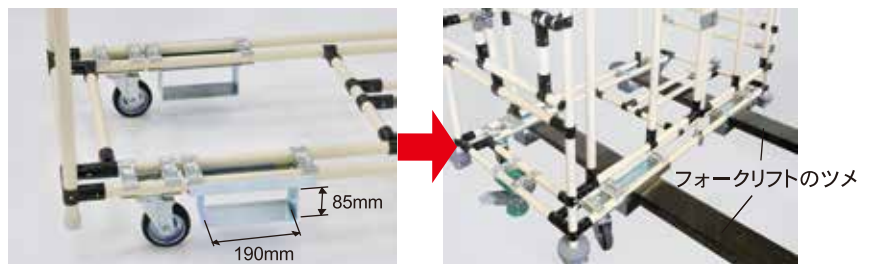

※パイプの取り付けはキャスタープレート(JB-005,006)をご使用ください。

パイプ端部取付用 純正部品

品番	JB-401[W, G, B, M]	JB-402	JB-403	JB-403G	JB-403D
品名	アジャスター	インナーゴムキャップ	アウターゴムキャップ (パイプキャップ付き)	アウターゴムキャップ (パイプキャップ付き)	アウターゴムキャップ (パイプキャップ付き) (静電気対策品)
外観					
材質・ 表面処理	P+S+PP	G(ブラック)	G(ブラック)+P	G(グレー)+P	G(ブラック)+P 表面抵抗値 10 <sup>6</sup> Ω以下

カラーバリエーション ○オフホワイト[W] ●ダークグレー[G] ●ロイヤルブルー[B] ●フォレストグリーン[M]