



■材 質 S:スチール B:真鍮 SUS:ステンレス P:AAS樹脂 PP:ポリプロピレン G:ゴム  
 ■表面仕上げ 3C:三価クロメート処理 AL:アルマイト処理 CT:黒色カチオン電着塗装 N:ニッケルメッキ

■ けん引金具の縦パイプ取付方法

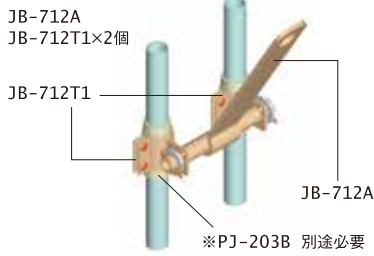

品番	JB-712T1	JB-712T2	JB-712A	JB-712B
品名	けん引取付金具T1	けん引取付金具T2	けん引金具Aオス	けん引金具Bメス
外観				
材質	S/3C	S/3C	S/3C	S/3C

■ けん引金具の横パイプ取付方法

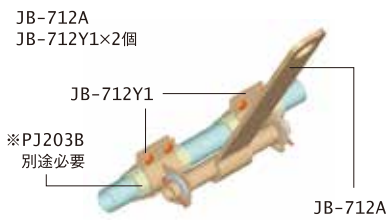

品番	JB-712Y1	JB-712Y2	JB-712M
品名	けん引取付金具Y1	けん引取付金具Y2	マグネット取付金具
外観			
材質	S/3C	S/3C	S/3C+マグネット

※内径φ33mmメタルジョイント、ブラジョイントの上から取り付け可能。パイプに直接取り付ける場合は、別途ブラジョイントPJ-203Bが必要です。

棚板可動用 純正部品

品番	JB-703LN・703RN	品番	JB-706
品名	はね上げ金具(ロック式)	品名	ガスダンパーL147
外観		外観	
材質	S/3C		ストローク:147mm

NS-5

メタルジョイントNS-5でパイプと固定します。

作業台用テーブル昇降ユニット

■材質 スチール、三価クロメート処理

品番	JB-812	JB-802H	JB-812B (JB-812用交換部品)
品名	テーブル昇降機(手動式)	テーブル昇降機専用ハンドル	テーブル昇降機可動ブロック
外観	<p>動荷重 60kg 質量:12.3kg</p> <p>315mm</p>	<p>※スペースパイプへの取り付けには別途JB-305(片ドメサドルB)8個、M8×25ボルトナット8個が必要です。</p> <p>JB-305</p>	
	<p>セル生産の作業機に便利。作業者の身長に合わせて机の高さを調整する昇降機。</p> <p>ストローク:230mm 120≦調整≦350mm</p> <p>⚠ テーブル昇降ユニットのご使用にあたり、定期的に潤滑用グリスを塗布してください。尚、メンテナンスについては、製品に同梱の『使用上のご注意』をよくご覧ください。</p>		