

# 高級感のあるステンレスヘアライン仕上げ

特注寸法可能

## ステンレス製 水栓柱

■ステンレス(SUS304)  
ヘアライン仕上げ



### 製品特徴


コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。

硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。

ユニット式水栓柱のため内部配管は不要です。


### 特注品を承ります

既製品の寸法以外にも特注品を承ります。気軽にご相談ください。  
20A給水タイプ、下出し給水タイプなどの特注も承ります。

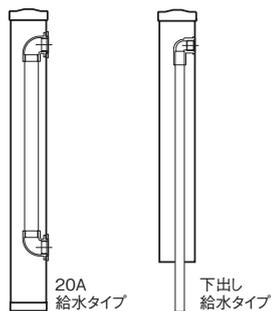

### 水栓柱

材料	型番	寸法A	B	C	D	内箱入数	外箱入数
HI管	WP6-70H	60	700	550	100	1本	6本
	WP6-90H	60	900	650	200		6本
	WP6-120H	60	1200	950	200		6本
	WP7-90H	70	900	650	200		6本
	WP7-100H	70	1000	750	200		6本
	WP7-120H	70	1200	950	200		6本
ステンレス管	WP7-150H	70	1500	1250	200		4本
	WP7-100S	70	1000	750	200		6本
	WP7-120S	70	1200	950	200		6本
	WP7-150S	70	1500	1250	200		4本

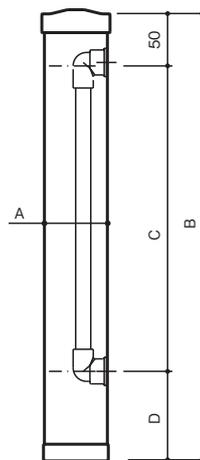

### 水栓柱支持金具

材料 ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げ

型番	寸法A	B	C	D	E	外箱入数
WP60B	115	28	65	91	61	20個
WP70B	125	28	75	101	71	20個

