


リング

RING (SRR-B Type) (SRR-P Type)

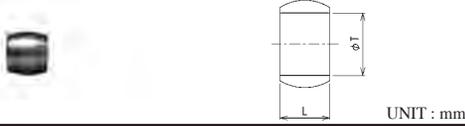


型番	チューブ外径	全長
TYPE NO.	TUBE O.D.	
	T	L
SRR- 6M- B	6	7
SRR- 8M- B	8	7
SRR-10M- B	10	7
SRR-12M- B	12	7

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
◎樹脂管用リングを御注文の場合には型番末尾の"SRR-6M-B"を"SRR-6M-P"に変えてご注文下さい。

インサート (樹脂管補強用)

INSERT (SIR-B Type) (SIR-P Type)

実用新案登録番号 第766318号

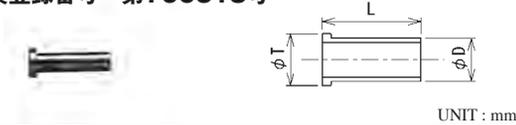

型番	チューブ外径	チューブ内径	全長
TYPE NO.	TUBE O.D.	TUBE I.D.	
	T	D	L

真鍮製メッキ付

SIR- 6M- 4D- B	6	4	16
SIR- 8M- 6D- B	8	6	20
SIR-10M- 8D- B	10	8	20
SIR-12M-10D- B	12	10	20


ジュラコン製

SIR- 6M- 4D- P	6	4	16
SIR- 8M- 6D- P	8	6	20

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ビニールキャップ

VINYL CAP (SCP TYPE)

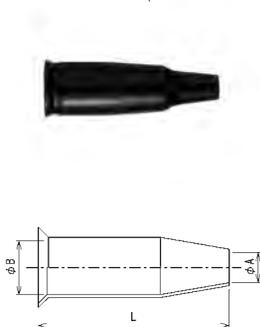


型番	適用銅管径				適用継手六角サイズ
TYPE NO.		A	B	L	(参考おねじサイズ)
SCP-101	φ6	8	12	66	~HEX14 (R1/8, R1/4)
SCP-102	φ6	8	18	73	~HEX19 (R3/8)
SCP-103	φ6	8	21.5	77	~HEX23 (R1/2)
SCP-121	φ8	10	12	58	~HEX14 (R1/8, R1/4)
SCP-122	φ8	10	18	65	~HEX19 (R3/8)
SCP-123	φ8	10	21.5	72	~HEX23 (R1/2)
SCP-152	φ10	12	18	58	~HEX19 (R1/8, R1/4, R3/8)
SCP-153	φ10	12	21.5	67	~HEX23 (R1/2)
SCP-172	φ12	14	18	54	~HEX19 (R1/8, R1/4, R3/8)
SCP-173	φ12	14	21.5	63	~HEX23 (R1/2)

※参考おねじサイズは例外もありますので六角サイズを確認の上、選定願います。

ナット

NUT (SNR Type)

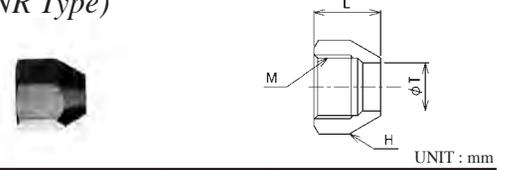


型番	チューブ外径	全長	二面幅	適用ネジサイズ
TYPE NO.	TUBE O.D.		WIDTH ACROSS HEX	METRIC SCREW THREADS
	T	L	H	M
SNR- 6M	6	15	14	M11×1
SNR- 8M	8	15	14	M12×1
SNR- 10M	10	18	17	M14×1
SNR- 12M	12	18	19	M16×1

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

PGパッキン

Teflon Packing

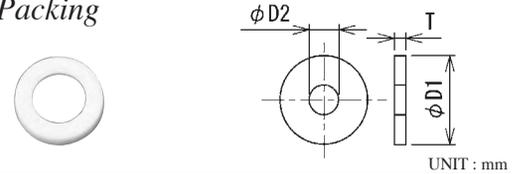

型番	外径	内径	厚さ	対応ネジサイズ	材質
TYPE NO.	D1	D2	T		
TP4	11	6	2	1/4	PTFE
TP6	14	6	2	3/8	
TP8	18	6	2	1/2	

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。