


メッシュタイプ

特長

30メッシュを使用。
視認性・通気性に優れ、高強度です。

用途

汎用安全柵用途

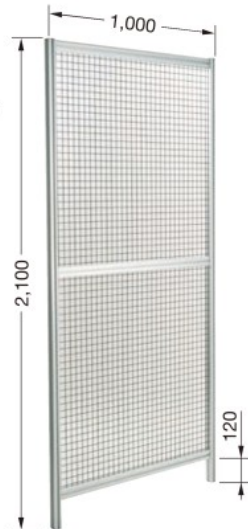

パネル厚:45mm

透明タイプ

特長

透過性の高いシンプルなデザイン。
お客様のニーズに合わせて透明板
をお選びいただけます。
PET板(3mm標準)

用途

- 汎用安全柵用途
- 柵内部が見通せる必要エリア
- 内部より飛散等がある用途

別途ポリカ仕様もございます。



パネル厚:45mm

複合板タイプ

特長

特長ある複合板仕様
●カラー複合板(8色)
白、アイボリー、ブロンズ他
・目隠し用途
・粉塵等飛散対策用途

用途

- 目隠し、飛散等がある用途
- 掲示板用途

別途不燃板仕様もございます。



パネル厚:45mm

工場での姿見・安全確認用途など

鏡面(ミラー)仕様

受注生産品

ステンレスと樹脂の複合パネルを使用。ステンレスに比べ軽く、ガラスのように割れる心配がありません。特殊ステンレス箔仕様で、磁石も取り付け可能です。



現場での注意喚起や工程見える化など

ホワイトボード仕様

受注生産品

表面にホワイトボード仕様の鋼板と樹脂の複合パネルを使用。工場内での見える化アイテムとしてご利用いただけます。




防虫タイプ

特長

防虫効果のあるPET樹脂を使用。
昆虫の可視光領域の波長をカット
することで、光に集まる性質を
持つ昆虫の飛来を大幅にカット
します。
PET板(5mm標準)

用途

- 食品、医薬品、フィルム等防虫
対策用途

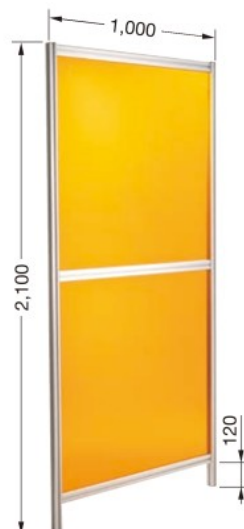

パネル厚:45mm

防眩タイプ

特長

アーク溶接加工現場等、紫外線
防眩効果とスパッター飛散防止
に効果のあるブロンズ色ポリカ
ーボネート板で現場周辺環境を
改善します。
ポリカ板(5mm標準)

用途

- 金属アーク溶接加工現場用途
- 透過性を維持しながら日光等
の防眩対策が必要な現場用途



パネル厚:45mm