




※1:1本からの特注は、コネクタの材料は弊社規定のものを使用します。  
 モデルまたは  PC99カラーのコネクタのケーブルは、少量での特注生産はできません。ご了承ください。

ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB) **特注ロット300~**

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージ
<b>DOS/Vパソコン本体とディスプレイを、またそれらに切替器・分配器と接続するためのケーブル。</b> <b>DOS/V NX NEC Apple</b> パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。 <b>各社</b> <b>各社アナログRGBディスプレイ</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 <b>各社切替器</b> ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。	KC-NMV15K	1.5m	¥2,800	 RoHS 複合同軸 2芯シールド モデル 金ピン コア付 φ5.8mm/UL20276 ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ストレート全結線	4969887 847008	M5s
	KC-NMV20K	2m	¥2,900		4969887 847015	M5
	KC-NMV30K	3m	¥3,600		4969887 847022	M5
	KC-NMV50K	5m	¥4,300		4969887 847039	M5
	KC-NMV100K	10m	¥8,800		4969887 847046	W245 D242 H69
KC-NMV150K	15m	¥12,800	4969887 847053	D1		

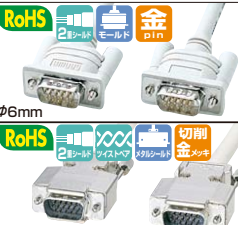
ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸)(アナログRGB・延長) **特注可能** ※1 **特注ロット300~** KC-VENシリーズ

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージ
<b>ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。</b> <b>DOS/V NX NEC Apple</b> パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。  ケーブル DOS/V PC98-NX Power Mac G4・G3	KC-VEN15K	1.5m	¥2,600	 RoHS 複合同軸 2芯シールド モデル 金ピン コア付 PC99規格 KC-VEN5K KC-VEN3K φ9mm/UL2919 ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ストレート全結線	4969887 846919	T3
	KC-VEN3K	3m	¥3,900		4969887 846926	T5
	KC-VEN5K	5m	¥5,900		4969887 846933	D5
	KB-CHD152FK2	2m	¥2,900		4969887 846841	D6
	KB-CHD154FK2	4m	¥4,300		4969887 846858	D5
	KB-CHD156FN	6m	¥19,800		4969887 843338	B
	KB-CHD157FN	7m	¥23,800		4969887 843345	B
					φ7.4mm/UL20276	
					φ9mm/UL2919	
					φ10.2mm/UL2919	

ナイロンメッシュディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB・延長) **特注ロット300~**

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージ
<b>ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。</b> <b>DOS/V NX NEC Apple</b> パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。	KC-NMVEN20K	2m	¥3,500	 RoHS 複合同軸 2芯シールド モデル 金ピン コア付 φ10.2mm/UL2919 ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ストレート全結線	4969887 847060	D6
	KC-NMVEN50K	5m	¥6,500		4969887 847077	TA

ディスプレイケーブル(アナログRGB) **特注可能** ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージ
<b>ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらに切替器・分配器と接続するケーブル。</b> <b>DOS/V NX NEC Apple</b> パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。 <b>各社</b> ディスプレイ:各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。	KB-HD152K	2m	¥2,900	 RoHS 2芯シールド モデル 金ピン φ6mm ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ストレート全結線	4969887 511879	T2
	KB-HD154K	4m	¥4,000		4969887 513736	T4
	KB-HD156N	6m	¥15,800		4969887 843512	B


ディスプレイケーブル(BNC同軸)(アナログRGB) **特注可能** ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージ
<b>各社パソコン本体&lt;ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種&gt;をBNC入力ディスプレイに接続するためのケーブル。</b> <b>DOS/V NX NEC Apple</b> ナナオ T660J・T660J・T560J・T560J・F557・F571・F571・F571・76F・56F・MAG MX175・MX17HL・MX17F・サムソン CCG7579・大同日本 CM17MBD・SANYO CMT-B21HOMA・マイテック M1760・タクサン 895・875Plus・アドテック MF-8221・MF-8617・MF-8517・NEC PC-KM211・ロジテック LCM-17・Panasonic TX-D1798J・TX-D1751J・テック DM-71F	KB-5BNC2K	2m	¥6,500	 75Ω 2芯シールド モデル 金ピン コア付 φ9mm/UL2919 ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム BNCオス×5	4969887 512524	T4
	KB-5BNC4K	4m	¥9,500		4969887 519844	T5

ディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB・延長) **特注可能** ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージ
<b>ミニD-sub(HD)15pinタイプのディスプレイケーブル延長用ケーブル。</b> <b>DOS/V NX NEC Apple</b> パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.480-481のインターフェース一覧をご覧ください。 <b>各社</b> ディスプレイ:各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。	KB-HD152FK	2m	¥2,900	 RoHS 2芯シールド モデル 金ピン φ6.5mm ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) フレーム シールド フレーム ストレート全結線	4969887 512531	T2
	KB-HD154FN	4m	¥15,800		4969887 843505	

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB) **特注可能** ※1

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージ
<b>NEC PC-9821/9801シリーズ、EPSON PC-586/486シリーズ等とD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブル。</b> <b>NEC</b> パソコン:NEC PC-9821/9801シリーズ ※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.481のインターフェース一覧をご覧ください。 <b>各社</b> ディスプレイ:各社ディスプレイ ※D-sub15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。 ※NEC PC98-NXシリーズには対応していません。	KB-D151K	1.5m	¥2,800	 RoHS 2芯シールド モデル 金ピン φ6.5mm D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0) フレーム シールド フレーム ストレート全結線	4969887 511282	T2
	KB-D155N	5m	¥12,500		4969887 843369	B

ディスプレイケーブル注意事項 ※パソコン本体の機種によっては、本ケーブルのコネクタの上下の突起がぶつかって、接続できない場合があります。この場合、本誌に掲載のコネクタとは別のコネクタを使って特注品を作ることができますのでお問合せください。

価格 販売店様への仕切価格が通常と異なります。

特集  
 タブレットスマートフォン  
 デスクパーテーション  
 プロジェクター用スクリーン  
 プリンタスタンド  
 タブレット保管庫  
 デスク周り用品  
 データホルダー  
 キャビネット  
 サーバラック  
 マウントボックス  
 パソコンラック  
 防塵ラック  
 カルテラック  
 TVスタンド  
 モニタタブレット  
 アーム  
 机上ラック  
 収納用アクセサリー  
 チェア  
 キーボードカバー  
 ソフトカバー  
 クリーナー  
 マウスパッド  
 リストレスト  
 シュレッダー  
 セキュリティ  
 耐震グッズ  
 フィルター他  
 バッグ  
 インナーケース  
 タブレットケース  
 スタンドベン  
 ストラップ  
 電子辞書  
 デジカメ用品  
 メモリケース  
 DVD-CDケース  
 インクジェット用紙  
 ラベル  
 セキュリティ用紙  
 レーザー用紙  
 手作り用紙  
 インク  
 レーザーポインター  
 マウス  
 キーボード  
 テンキー  
 コンバータ  
 USBハブ  
 カードリーダー  
 USBメモリ  
 ノートクーラー  
 WEBカメラ  
 プロジェクター  
 Bluetooth関連  
 ヘッドセット  
 拡声器スピーカー  
 切替器・分配器  
 エクステンダー  
 光LANケーブル  
 LANハブ他  
 USBケーブル  
 ケーブルアダプタ  
 IEEE1394ケーブル  
 ディスプレイケーブルアダプタ  
 HDMI・AV  
 ケーブルアダプタ  
 RS-232C  
 ケーブルアダプタ  
 プリンタSCSI  
 ケーブルアダプタ  
 モジュラーケーブル  
 ケーブルアクセサリ  
 DOS/Vパーツ  
 電源タップ  
 電源コード  
 充電機器  
 車載グッズ  
 バッテリー関連  
 特注注文