

トリプルタップ コンセントからの電源を3分配できる!




品番	TAP-AC6TN NEW	TAP-B11N NEW	TAP-AC3BKN NEW (ブラック)	TAP-AC3N NEW (ホワイト)	TAP-AC5BKN NEW (ブラック)	TAP-AC5N NEW (ホワイト)
品名	トリプルタップ	トリプルタップ	トリプルタップ		平トリプルタップ	
税抜価格	¥320		¥340		¥420	
定格容量	15A・125V(1500Wまで)					
プラグ仕様	2P					
差込口	2P・3個口					
本体サイズ	 W46×D39.6×H25mm		 W46×D32×H25mm		 W66.5×D14×H40.5mm	
JAN	4 969887 835579		4 969887 835586		4 969887 835531	

変換アダプタ コンセントの差込口形状にあわせてプラグ形状を変換!



品番	TAP-AD3LT	TAP-AD11	TAP-AD1BKN (ブラック)	TAP-AD1GYN (グレー)	TAP-AD1N	TAP-AD2N
品名	3P→2P変換アダプタ	L型変換アダプタ	3P→2P変換アダプタ	3P→2P変換アダプタ	3P→2P変換アダプタ	変換アダプタ(ノイズフィルター付き)
税抜価格	¥600	¥750	¥450		¥550	¥950
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ記録できます。 		<ul style="list-style-type: none"> ●下の差込口をふさがれない、平行型変換アダプタです。 		<ul style="list-style-type: none"> ●ノイズフィルター付きです。 ●下の差込口をふさがれない、平行型変換アダプタです。 	
定格容量	15A・125V(1500Wまで)					
本体サイズ	W25×D30×H34.6mm	W30×D29×H28mm	W24.5×D30×H26mm		W26×D26×H29mm	W38×D26×H35.5mm
JAN	4 969887 224250	4 969887 221402	4 969887 227275	4 969887 227282	4 969887 831052	4 969887 220443

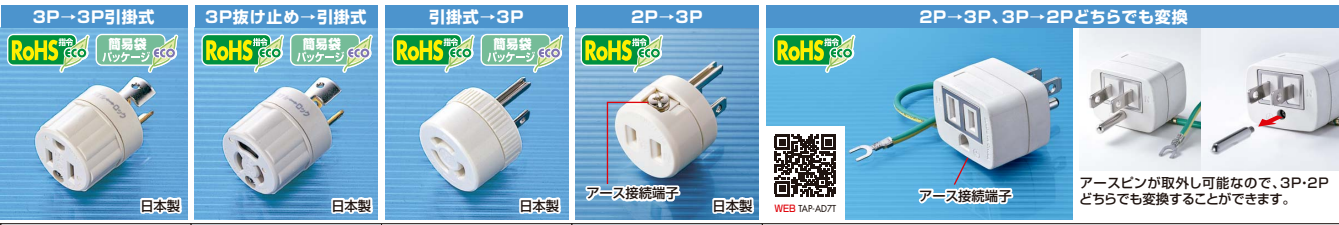

品番	TAP-AD4N	TAP-AD5N	TAP-AD6N	TAP-AD1RN	TAP-AD7T	
品名	3P引掛変換アダプタ	3P引掛変換アダプタ	引掛-3P変換アダプタ	2P-3P変換アダプタ	トラッキング火災予防機能付き変換アダプタ	
税抜価格	¥2,000			¥1,500	¥1,800	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 ※NEMA規格ではありません。 		<ul style="list-style-type: none"> ●引掛式を3Pプラグへ変換することができます。 ※NEMA規格ではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ●2Pアース端子付きを3Pへ変換することができます。 	<ul style="list-style-type: none"> ●トラッキング火災予防機能付きなので、トラッキング現象が発生した瞬間、漏電ブレーカーを瞬時に作動させ、安全を確保します。 ※アースは必ず接続してください。トラッキング予防機能が動作しません。 	
定格容量	15A・125V(1500Wまで)					
本体サイズ	W34.4×D34.8×H34.8mm	W34×D34×H34.5mm	W37×D37×H27mm	W34×D25×H34mm	W40×D28.5×H30mm(突起物を除く)	
JAN	4 969887 832479	4 969887 832486	4 969887 832493	4 969887 832462	4 969887 833438	