


ML-150-S

端子間ピッチ
8.1mm RoHS
対応

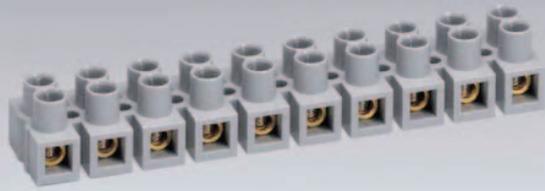

日本製

仕様

定格	380V-25A
絶縁抵抗	DC500V,600MΩ以上/耐電圧 AC2500V(1分間)
極数(P)	1~12
主絶縁材	P.P.(UL94V-0)
使用可能電線範囲	単線: φ 1.0mm~φ 2.0mm 撚線: 0.75mm ² ~2.0mm ²
端子ネジ	M2.5(押さえ込み用ネジ)
本体色	GY(グレー)
使用上の注意	①12P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段が付きます。②1Pは取付孔がありません。

押し締め型、かかえこみ型
端子台

スクリューレス
端子台

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・チップジャック


その他

中止品

発注型番 ▶ **ML-150-S- 極数**

ご注文例 ▶ **ML-150-S-2P** (2Pでご注文の場合)

寸法図

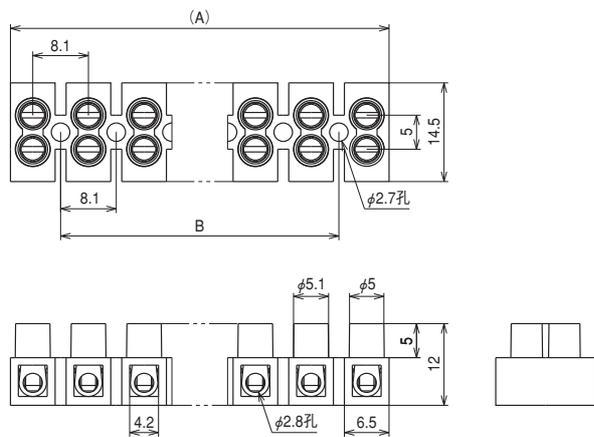

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	6.5	—	4	30.8	16.2	7	55.1	40.5	10	79.4	64.8
2	14.6	—	5	38.9	24.3	8	63.2	48.6	11	87.5	72.9
3	22.7	8.1	6	47.0	32.4	9	71.3	56.7	12	95.6	81.0

