


CN-7018



仕様

定格	DC12V-1A
耐電圧	AC500V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
接触抵抗(初期値)	50mΩ以下
材質	キャップ:黄銅
主絶縁材	プラグ:フェノール積層板、レセプタクル: フェノール積層板、ポリアセタール
端子金具	ハンダ付け用端子
商品概要	①出荷時にはCN-7018-PとCN-7018-J が同数バラで出荷されます。

寸法図

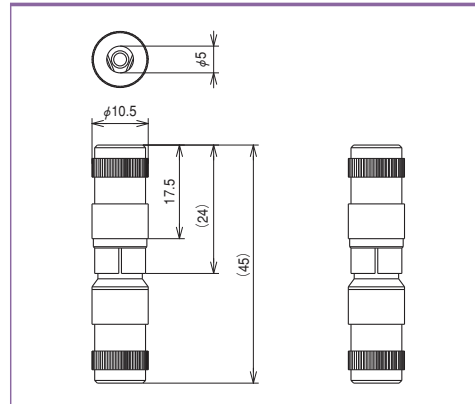

発注型番▶

CN-7018

ご注文例▶

CN-7018


CN-7018-P



仕様

耐電圧	AC500V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
材質	キャップ:黄銅
主絶縁材	フェノール積層板
端子金具	ハンダ付け用端子
商品概要	①CN-7018のプラグ側のみの商品です。 ②CN-7017-P、CN-7018-Pは同じ商品 です。

寸法図

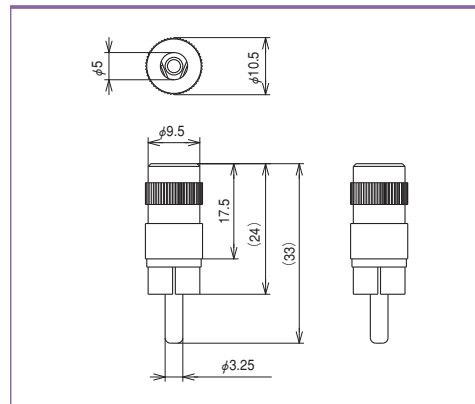

発注型番▶

CN-7018-P

ご注文例▶

CN-7018-P


CN-7018-J



仕様

耐電圧	AC500V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
材質	キャップ:黄銅
主絶縁材	フェノール積層板、ポリアセタール
端子金具	ハンダ付け用端子
商品概要	①CN-7018のレセプタクル側のみの商品 です。

寸法図

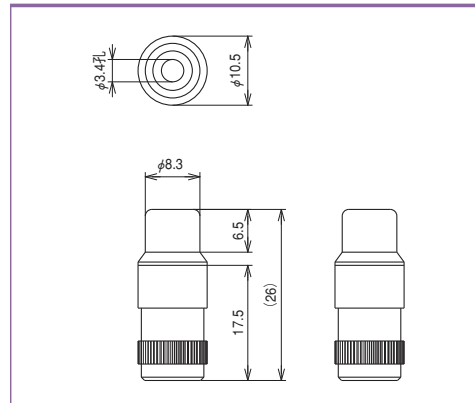

発注型番▶

CN-7018-J

ご注文例▶

CN-7018-J

ピンプラグジャック

端子台
スリットレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コネクタ
コンセント

スイッチ

ターミナル
チップジャック

その他

中止品