

Tスロットナット


T-SLOT NUT

(mm・w)

品番	テーブル スロット	ねじ径	A	B	C	T	L	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
1008TN	10	M 8	16	6	12	9.8	23	22	300
1210TN	12	M10	18	7	14	11.7	23	29	320
1410TN	14	M10	22.3	8.8	15.9	13.8	28	54	380
1412TN		M12	22.3	8.8	15.9	13.8	28	50	410
1612TN	16	M12	25.5	8.8	15.9	15.9	28	61	420
1614TN		M14	25.5	8.8	15.9	15.9	28	57	420
1814TN	18	M14	28.6	11.1	19.1	17.6	30	85	450
1816TN		M16	28.6	11.1	19.1	17.6	30	79	460
2016TN	20	M16	31.8	11.8	19.1	19.1	30	92	580
2018TN		M18	31.8	14.1	25.5	19.8	38	155	650
2216TN	22	M16	36.1	14.1	25.5	21.8	38	187	780
2218TN		M18	36.1	14.1	25.5	21.8	38	179	780
2220TN	24	M20	36.1	14.1	25.5	21.8	38	167	810
2418TN		M18	38.3	14.1	25.1	23.6	38	192	860
2420TN	26	M20	38.3	14.1	25.1	23.6	38	181	930
2620TN		M20	41.3	16.1	25.5	24.8	44	250	1,060
2622TN	28	M22	41.3	16.1	25.5	24.8	44	237	1,090
2822TN		M22	41.3	17.4	28.6	26.8	50	318	1,310
2824TN		M24	41.3	17.4	28.6	26.8	50	305	1,360



- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入 HRC23~31
- 仕 上 黒染
- ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。

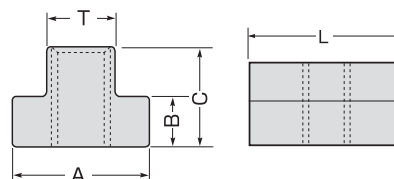


(mm)

品番	テーブル スロット	ねじ径	A	B	C	T	L	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
FTS810	10	M 8	15	6	12	10	19	22	380
FTS1012	12	M10	18	7	14	12	23	29	420
FTS1014	14	M10	22	8	16	14	26	48	450
FTS1214	14	M12	22	8	16	14	26	45	490
FTS1215	15	M12	25	9	18	15	29	65	570
FTS1216	16	M12	25	9	18	16	29	67	580
FTS1416	16	M14	25	9	18	16	29	62	580
FTS1418	18	M14	28	10	20	18	32	92	610
FTS1618	18	M16	28	10	20	18	32	84	670
FTS1619	19	M16	32	12	24	19	36	135	730
FTS1620	20	M16	32	12	24	20	36	138	840
FTS1820	20	M18	32	12	24	20	36	130	880
FTS1822	22	M18	36	14	28	22	40	200	930
FTS1824	24	M18	40	16	32	24	44	285	1,020
FTS2022	22	M20	36	14	28	22	40	189	1,070
FTS2023	23	M20	40	16	32	23	44	271	1,190
FTS2024	24	M20	40	16	32	24	44	277	1,260
FTS2026	26	M20	42	14	25	26	46	255	1,330
FTS2226	26	M22	42	14	25	26	46	240	1,410
FTS2228	28	M22	45	18	36	28	49	400	1,550
FTS2428	28	M24	45	18	36	28	49	385	1,680
FTS2432	32	M24	50	20	40	32	54	690	1,680



- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入 HRC23~31
- 仕 上 黒染
- ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。

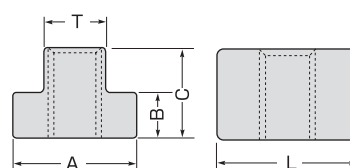


ダブルTスロットナット

WT-SLOT NUT

(mm)

品番	テーブル スロット	ねじ径	A	B	C	D	T	L	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
1412WTN	14	M12	22.2	8.7	15.8	22	13.8	45	80	780
1612WTN	16	M12	25.4	8.7	15.8	22	15.8	45	90	810
1812WTN	18	M12	28.5	11.1	19.0	22	17.5	45	130	900
1816WTN	18	M16	28.5	11.1	19.0	30	17.5	55	140	1,020
2016WTN	20	M16	31.7	11.9	19.0	30	19.0	55	150	1,100
2220WTN	22	M20	36	13.8	25.4	40	21.7	70	290	1,580
2420WTN	24	M20	38.2	14	25.4	40	23.5	70	320	1,610

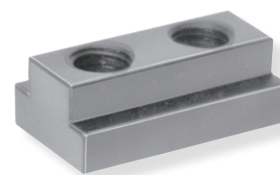

- 材 質 S45C
- 熱処理 焼入 HRC23~31
- 仕 上 黒染
- クランプ (パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。

