


## ミニ光学ベンチ:A16


CAD 2D・3D R o H S 3 数量 1~6 日目発送

幅23mm、高さ10mmのアルミ製ミニ光学ベンチです。  
薄型・軽量・不錆であり、専用のキャリアにより直線的で低光軸な光学実験系を構成できます。

M6ボルトねじにより、直接除振台に固定することができます。  
規格以外の長さのものについては、お問い合わせください。  
光学ベンチに積載する総荷重は、偏荷重や集中荷重を避けた上で、ベンチ自重の10倍以下を目安にしてください。

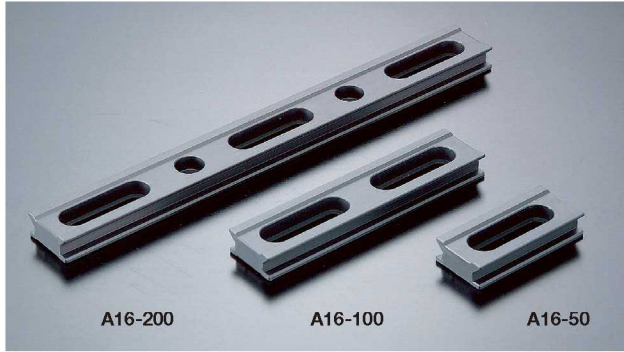

### 外形寸法図

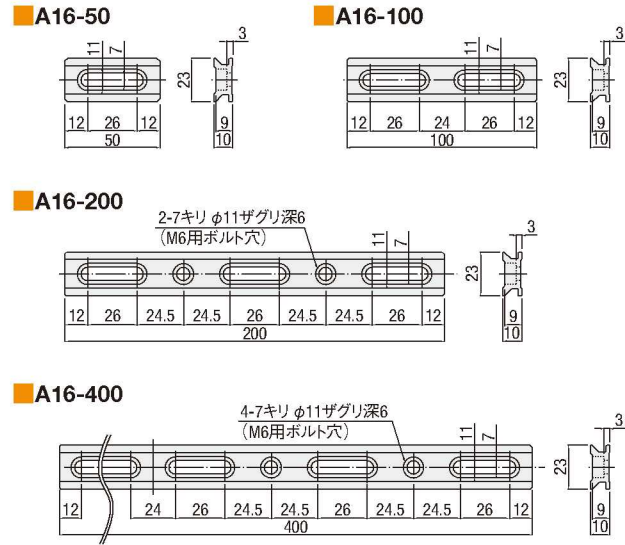

SPEC				
型式	A16-50	A16-100	A16-200	A16-400
L	50mm	100mm	200mm	400mm
自重	0.02kg	0.03kg	0.07kg	0.13kg
価格	¥3,000	¥5,000	¥8,000	¥12,000


※Lの長さは500mmまで対応可能。  
500mm以上はねじれ等が発生する可能性があるため対応不可。

主材質－表面処理：アルミ黒アルマイト処理


## ミニ光学ベンチ用キャリア:A17-12/40

R o H S 3 数量 1~6 日目発送

光学ベンチA16用のキャリアです。  
光学ベンチ用キャリアに積載する荷重は、偏荷重や集中荷重を避けた上で、キャリア自重の20倍以下を目安にしてください。

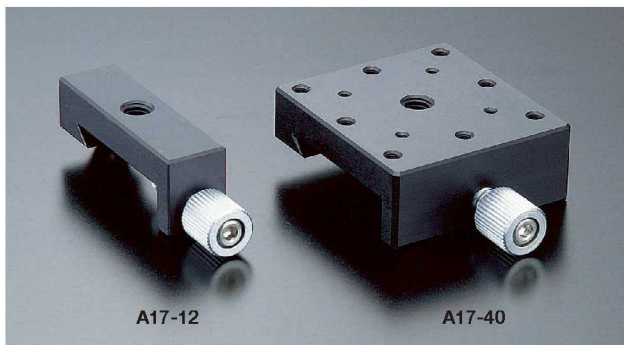

### 外形寸法図

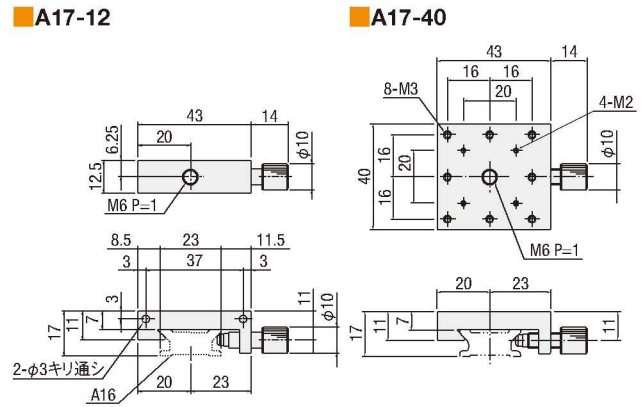


SPEC		
型式	A17-12	A17-40
自重	0.02kg	0.05kg
価格	¥2,500	¥3,500

主材質－表面処理：アルミ黒アルマイト処理

### ミニ光学ベンチでの構成例

**OPS** ホルダで構成しているため、光軸高さが統一できます。

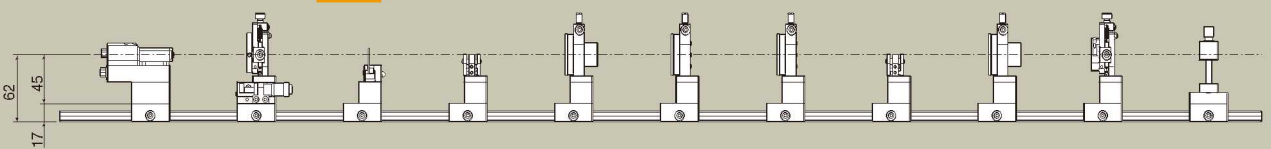

素子	LD	LD用コリメートレンズ	—	ND吸収型フィルタ	グラントムゾン	1/4波長板	1/2波長板	サンプル	グラントムゾン	—	ディテクタ
掲載ページ	—	▶ P.3-050	—	▶ P.3-063	—	▶ P.3-054	▶ P.3-054	—	—	—	—
適応ホルダ	LD	3軸レンズ	光路遮断器	フィルタ	偏光プリズム	偏光子	偏光子	フィルタ	偏光プリズム	虹彩絞り	パワーメータ
掲載ページ	▶ P.3-035	▶ P.3-031	▶ P.3-039	▶ P.3-022	▶ P.3-021	▶ P.3-020	▶ P.3-020	▶ P.3-022	▶ P.3-021	▶ P.3-017	▶ P.3-112