


GF-N可動パーツ

出荷(翌日~4日目)
→ P.536

GF-N
28mm


ローラースライダL150 **NEW**

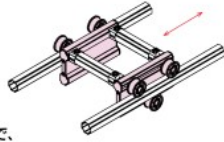

●ベアリングローラーでGFフレームを挟むことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。

■価格


名称	ローラースライダL150	
アイテムNo.	GFW-527	
単価(¥)	1~19ヶ	4,200
	20ヶ以上	3,990

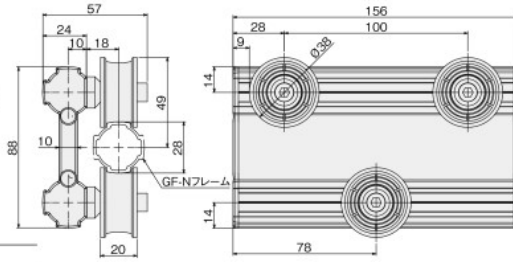

■素材/技術データ
材質: アルミ押出材
ローラ・キャップ: 樹脂
スベア: ステンレス
ボルト・ナット: 鉄
質量: 460g
■強度データ
許容荷重: 600 (N)
(2個並列使用時)
●モーメント負荷がかからないよう並列で使用ください。

■テクニカルデータ (P493)


グリーンフレームLスロットW **NEW**

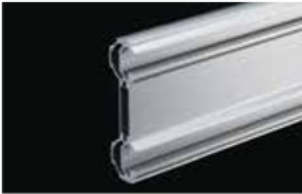

●GF-Lスロット (GFF-004) をピッチ60mmでつなげたタイプのフレームです。

■価格

名称	グリーンフレームLスロットW	
	ℓ=100~4000mm	
アイテムNo.	GFF-048	
単価(¥)	1.57/mm	

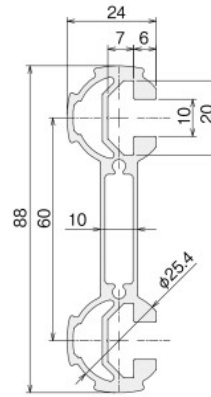

■素材/技術データ
材質: アルミ押出材
質量: 1.43kg/m
環境: RoHS10 対応品
■強度データ
断面2次モーメント:
Ix: 45.91×10⁴mm⁴
Iy: 2.14×10⁴mm⁴
断面係数:
Zx: 10.44×10³mm³
Zy: 1.62×10³mm³

■対応ローラ
GFローラ取付キット
GFK-948
(P103)



グリーンフレームLスロットW用キャップ **NEW**




●GF-LスロットW用端面保護キャップです。固定にはタッピングネジを使用します。

■価格

名称	グリーンフレームLスロットW用キャップ		
	1個セット	2個セット	
アイテムNo.	GFK-A20	GFK-A21	
単価(¥)	1~19ヶ	135	270
	20ヶ以上	128	257


十字穴付皿
タッピングネジ4×12

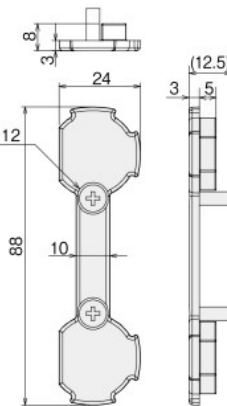

■素材/技術データ(1個セット)
材質: PA
ボルト: 鉄
質量: 6g

■キット内容
グリーンフレームLスロットW用キャップ×1
十字穴付皿タッピングネジ4×12×2

GFローラT **NEW**

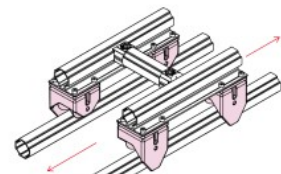


※ボルト付近へはコネクタ取付はできません

●フレームの上をベアリングローラーですべらせることができます。GF-F50-2 (GFF-052) へ加工し、連結が可能です。


■価格

名称	GFローラーT固定	GFローラT自在
アイテムNo.	GFW-618	GFW-619
単価(¥)	1,100	3,290

GFW-618

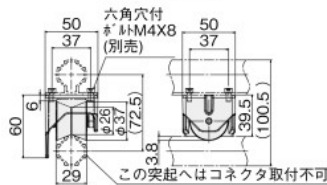

GFW-619

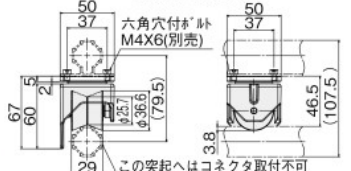

■素材/技術データ
材質: アルミダイカスト
ローラー: POM
他
質量: 120g、175g(自在)
■強度データ
耐荷重: 150N/1個

■GF-F50-2 (GFF-052) 側面加工

HL		¥480
HW		¥960