


GF-N可動パーツ

 出荷(翌日~4日目)
 → P.536


ワイヤー・スリーブ・シンプル

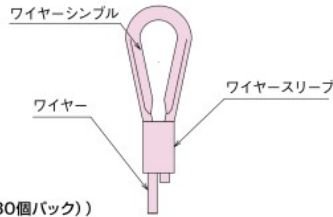

- φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
- ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(φ2ワイヤーシンプル)

■ 価格


名称	φ2ワイヤー			φ2ワイヤースリーブ (30個パック)	φ2ワイヤー シンプル
	5m	10m	20m		
アイテムNo.	GFW-249	GFW-250	GFW-251	GFW-224	GFW-225
単価(¥)	315	630	1,260	737	105

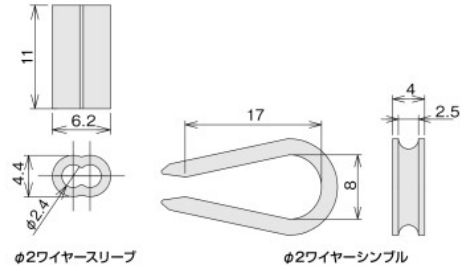

■素材/技術データ
 φ2ワイヤー φ2ワイヤースリーブ φ2ワイヤーシンプル
 材質: ステンレス アルミ ステンレス
 質量: 20g/m 1g 1g
 環境: RoHS10対応品

- φ2ワイヤーは、張力50kg以内でご利用ください。
- ワイヤー端部は切り放しです。ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。
- ワイヤーのカットやスリーブのカシメには、ワイヤーカッター&スエージャー(P467)をご利用ください。


フットペダル **NEW**

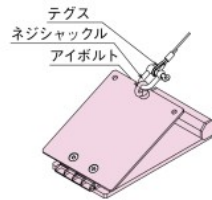

- アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを運動させて使用します。



■ 価格

名称	フットペダル
アイテムNo.	GFW-593
単価(¥)	6,000

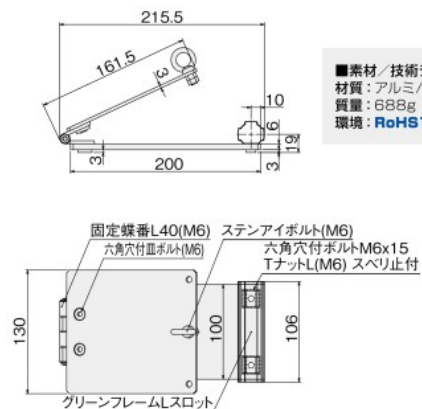

■素材/技術データ
 材質: アルミ/他
 質量: 688g
 環境: RoHS10対応品

アイボルトM6

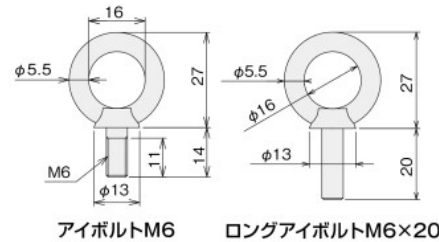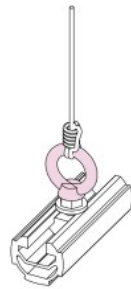


■素材/技術データ
 材質: ステンレス
 質量: 16g (アイボルトM6)
 20g (ロングアイボルトM6×20)
 環境: RoHS10対応品

■ 価格

名称	アイボルトM6	NEW ロングアイボルトM6×20
アイテムNo.	GFW-247	GFW-455
単価(¥)	263	460


ネジジャックル

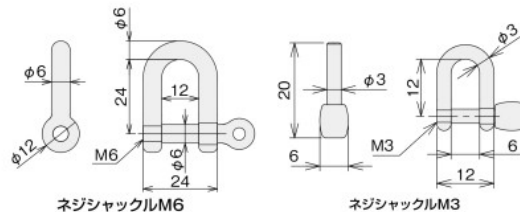

- ワンウェイラッチのリリースプレートにワイヤーを取り付ける場合は、ネジジャックルM3 (GFW-396) をご使用ください。

■ 価格

名称	ネジジャックルM6	ネジジャックルM3
アイテムNo.	GFW-246	GFW-396
単価(¥)	263	263

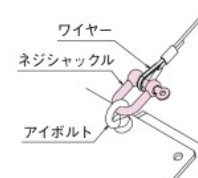

■素材/技術データ
 材質: ステンレス
 質量: 23g (ネジジャックルM6)
 4g (ネジジャックルM3)
 環境: RoHS10対応品

GF-N 28mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

可動パーツ

電動パーツ

コロコン

アクセサリー

パネル扉

パーティション

GF-S 19mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

可動パーツ

コロコン

アクセサリー

パネル扉

GF-G 43mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

可動パーツ

コロコン

アクセサリー

GF-L 53mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

コロコン

アクセサリー