




## GF-N可動パーツ

出荷(翌日~4日目) → P.536

### アンチバックスプリングタイプ **NEW**

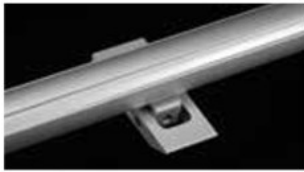

- 一方からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
- スプリングの効果により水平での設置も可能です。

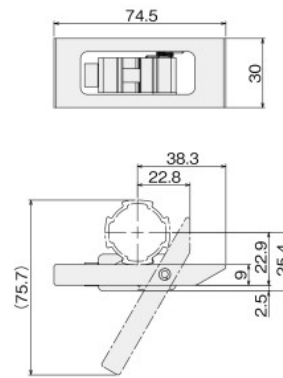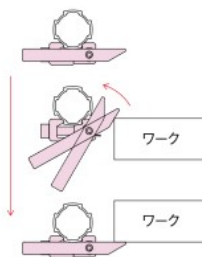

■テクニカルデータ (P495)

■素材/技術データ  
材質: アルミ押出材  
ボルト: 鉄  
支点ピン: ステンレス  
ワッシャー・パネ: ステンレス  
質量: 49g  
■強度データ  
耐荷重: 130N



■ 価格

名称	アンチバックスプリングタイプ
アイテムNo.	GFK-N78
単価(¥)	750

### コンベア用アンチバック



- 一方からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。

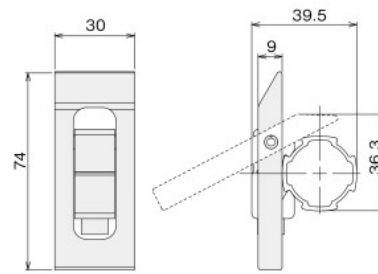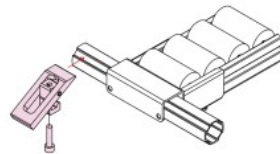

■テクニカルデータ (P495)

■素材/技術データ  
材質: アルミ押出材  
ボルト: 鉄  
支点ピン: ステンレス  
質量: 52g  
環境: RoHS10 対応品  
■強度データ  
耐荷重: 200N

- 導電タイプはアルミがなしになります。
- 導通を取りたい場合はアルミなしフレーム(特注)をご使用ください。


■ 価格

名称	コンベア用アンチバック	<b>NEW</b> 導電コンベア用アンチバック
アイテムNo.	GFK-N05	GFK-N75
単価(¥)	550	590

### アンチバックGF **NEW**



- 一方からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。

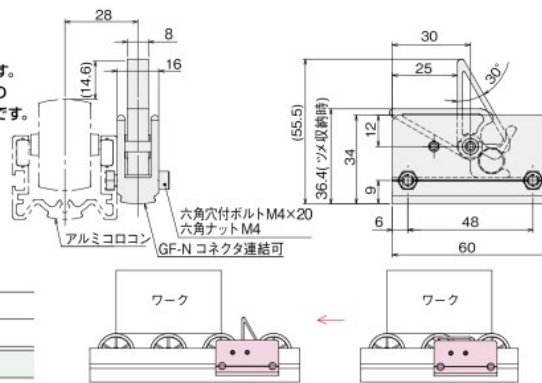

■テクニカルデータ (P495)

■素材/技術データ  
材質: アルミ押出材  
ボルト: 鉄  
ナット: 鉄  
ピン: ステンレスほか  
質量: 69g  
■強度データ  
耐荷重: 200N

■キット内容  
六角穴付ボルト M4×20×2  
六角ナット M4×2


■ 価格

名称	アンチバックGF
アイテムNo.	GFA-C98
単価(¥)	640

### アンチバックFL **NEW**



- 一方からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付です。グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。

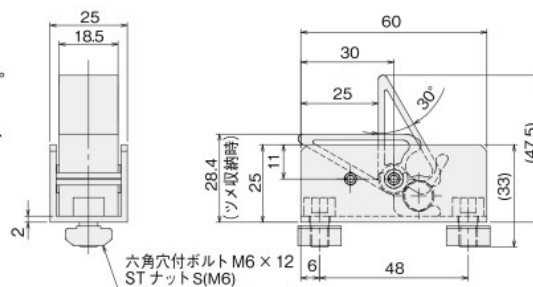

■テクニカルデータ (P495)

■素材/技術データ  
材質: アルミ押出材  
ボルト: 鉄  
ナット: ステンレス  
ピン: ステンレスほか  
質量: 60g

■強度データ  
耐荷重: 600N

■キット内容  
六角穴付ボルト M6×12×2  
STナット S (M6)×2

■ 価格

名称	アンチバックFL
アイテムNo.	GFA-C99
単価(¥)	670

## GF-N 28mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

可動パーツ

電動パーツ

コロコン

アクセサリ

パネル扉

パーティション

## GF-S 19mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

可動パーツ

コロコン

アクセサリ

パネル扉

## GF-G 43mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

可動パーツ

コロコン

アクセサリ

## GF-L 53mm

フレーム

キャップ

コネクタ

フット

可動パーツ

コロコン

アクセサリ