

直尺 シルバー

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13005	15cm 赤 1級	350 (368)	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 130050
13013	30cm 赤 1級	700 (735)	V	335×25×1.0	65g	50	4 960910 130135
13021	60cm 赤 1級	1,800 (1,890)	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 130210
13048	1m 赤 1級	3,500 (3,675)	V	1,050×35×1.5	425g	5	4 960910 130487
13056	1.5m 赤 1級	15,000 (15,750)	V	1,565×40×2.0	950g	5	4 960910 130562
13064	2m 赤 1級	20,000 (21,000)	V	2,065×40×2.0	1,250g	5	4 960910 130647
13072	3m 赤 1級	38,000 (39,900)	V	3,065×40×3.0	2,865g	5	4 960910 130722


特長

- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
- 国内産の高級素材を使用しています。

仕様

- 裏面インチ換算表付(15cm~1mまで、1.5m以上なし)
- 目盛ピッチ

サイズ	上段	下段
15cm~1m	1mmピッチ	0.5mmピッチ
1.5m~3m	10cmまでは0.5mmピッチ 他は1mmピッチ	1mmピッチ

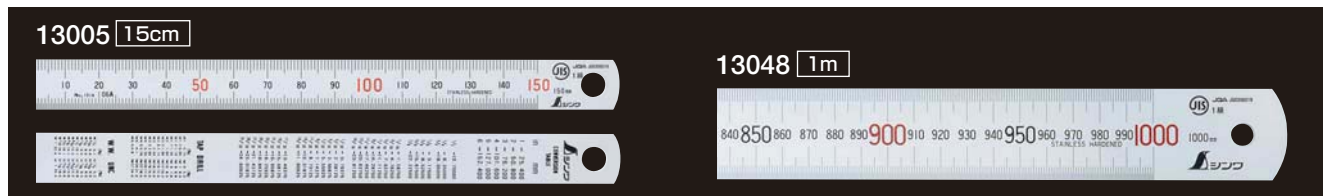

ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13128	10cm 赤 1級	330 (347)	V	120×15×0.5	7g	50	4 960910 131286
13131	15cm 赤 1級	350 (368)	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 131316
13134	30cm 赤 1級	700 (735)	V	335×25×1.0	65g	50	4 960910 131347
13137	60cm 赤 1級	1,800 (1,890)	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 131378
13140	1m 赤 1級	3,500 (3,675)	V	1,050×35×1.5	425g	5	4 960910 131408

特長


- 基本性能はそのままに、スケールの先端を曲げ、つまみやすくなっています。



- 読み取りやすい大きな数字を採用しました。

仕様

- 裏面重量換算表付
- 目盛 上下1mmピッチ

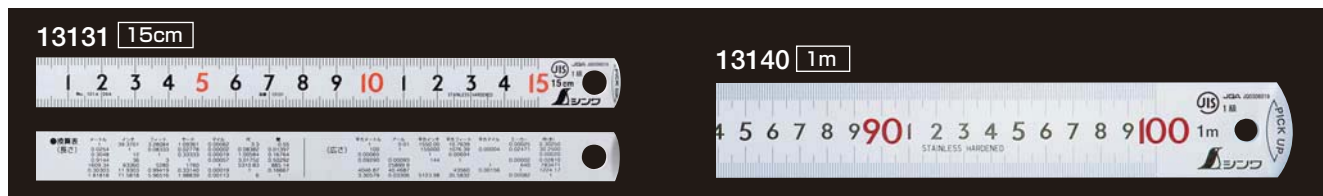

直尺 ステン

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
14001	15cm 赤 1級	280 (294)	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 140011
14028	30cm 赤 1級	600 (630)	V	335×25×1.0	65g	50	4 960910 140288
14036	60cm 赤 1級	1,600 (1,680)	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 140363
14044	1m 赤 1級	3,000 (3,150)	V	1,050×35×1.5	425g	5	4 960910 140448
14052	1.5m 赤 1級	12,000 (12,600)	V	1,565×40×2.0	950g	5	4 960910 140523
14060	2m 赤 1級	16,000 (16,800)	V	2,065×40×2.0	1,250g	5	4 960910 140608
14079	3m 赤 1級	30,000 (31,500)	V	3,065×40×3.0	2,865g	5	4 960910 140790
14087	4m 赤 1級	90,000 (94,500)	V	4,065×45×3.0	4,253g	1	4 960910 140875
14095	5m 赤 1級	160,000 (168,000)	V	5,065×45×3.0	5,299g	1	4 960910 140950
14109	6m 赤 1級	230,000 (241,500)	V	6,065×45×3.0	6,345g	1	4 960910 141094


特長

- ステンレスの素材表面をそのまま生かし、リーズナブルに提供します。

仕様

- 裏面インチ換算表付(15cm~1mまで、1.5m以上なし)
- 目盛ピッチ

サイズ	上段	下段
15cm~1m	1mmピッチ	0.5mmピッチ
1.5m~3m	10cmまでは0.5mmピッチ 他は1mmピッチ	1mmピッチ
4m~6m	1mmピッチ	1mmピッチ

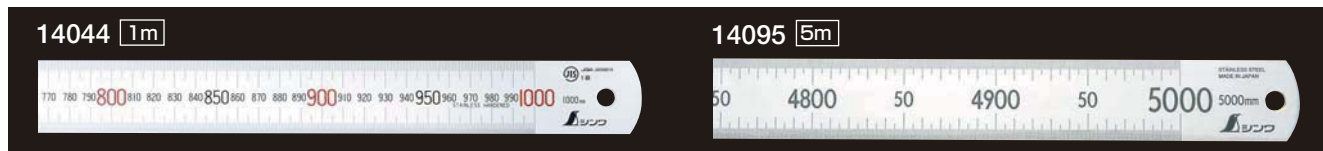

曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤヤ型・
フロート型

マイクロナター

コンパッス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ・
基準出しツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

家庭用
セレクトシリン