

2.直尺

① JISマーク

赤 赤字入

併用目盛

マグネット付

包装形態: V ビニールケース

曲尺

直尺

アルミ製

樹脂製・竹製直尺

スマシ型・プロトラマー

ノギス・マイクロメータ

コペックス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー・光学機器

墨つけ・基準出しツール

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

家庭用

直尺 シルバー 併用目盛 cm表示


商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13202	15cm W左基点	400 (420)	V	175×15×0.5	10g	4	4 960910 132023
13203	30cm W左基点	800 (840)	V	330×25×1.0	64g	4	4 960910 132030
13204	60cm W左基点	2,100 (2,205)	V	635×30×1.2	175g	10	4 960910 132047
13205	1m W左基点	4,000 (4,200)	V	1,040×35×1.5	420g	4	4 960910 132054
13210	1m 右基点	4,000 (4,200)	V	1,050×35×1.5	425g	4	4 960910 132108

特長

- 大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
- 上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプと、上段・下段とも右から始まる右基点タイプ(1mのみ)があります。

仕様

- 裏面換算表付
W左基点タイプ 度量衡換算表付
右基点タイプ インチ換算表付
- 目盛
上段 1mmピッチ
下段 尺相当目盛付

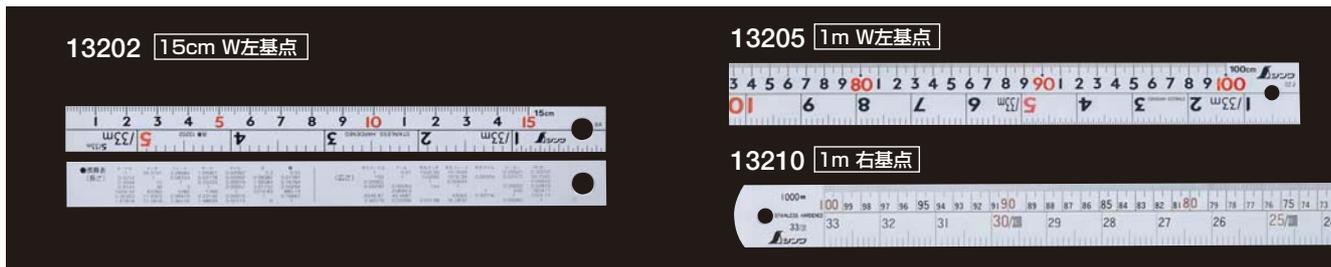

マグネチックスケール シルバー

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13501	15cm	650 (683)	V	175×15×1.3	15g	4	4 960910 135017
13528	30cm	1,200 (1,260)	V	335×25×1.8	81g	10	4 960910 135284
13536	60cm	2,500 (2,625)	V	640×30×2.0	216g	4	4 960910 135369
13544	1m	5,200 (5,460)	V	1,050×35×2.3	487g	4	4 960910 135444

特長

- 直尺シルバーの裏面にマグネットシートを貼ってあります。

仕様

- 目盛ピッチ

上段	下段
1mmピッチ	0.5mmピッチ



細巾直尺 シルバー

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13250	30cm	800 (840)	V	325×15×0.5	18g	50	4 960910 132504
13269	60cm	2,000 (2,100)	V	630×15×0.5	35g	4	4 960910 132696
13277	1m	3,800 (3,990)	V	1,030×15×0.5	60g	10	4 960910 132771
13285	1.5m	15,000 (15,750)	V	1,530×15×0.5	87g	4	4 960910 132856
13293	2m	20,000 (21,000)	V	2,030×15×0.5	115g	4	4 960910 132931

特長

- 細巾で厚みの薄い直尺です。
- 品質はJIS規格品と同等です。

用途

- R状の寸法取りや機械等への取り付けに。

仕様

サイズ	上段	下段
30cm~1m	1mmピッチ	0.5mmピッチ
1.5m~2m	1mmピッチ	1mmピッチ



直尺 シルバー 上下段1mmピッチ ※受注生産品

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13404	15cm	700 (735)	V	175×15×0.5	10g	50	4 960910 134041
13463	30cm	1,400 (1,470)	V	335×25×1.0	65g	4	4 960910 134638
13412	60cm	3,600 (3,780)	V	640×30×1.2	180g	10	4 960910 134126
13498	1m	7,000 (7,350)	V	1,050×35×1.5	425g	4	4 960910 134980

特長

- 細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。

仕様

- 裏面インチ換算表付
- 目盛 上下1mmピッチ

