



直尺 シルバー ストッパー付


商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76751	15cm 赤 ①級	1,100 (1,155)	V	175×22(15)×5(0.5)	20g	10	4 960910 767515
76752	30cm 赤 ①級	1,500 (1,575)	V	335×35(25)×6(1.0)	90g		4 960910 767522

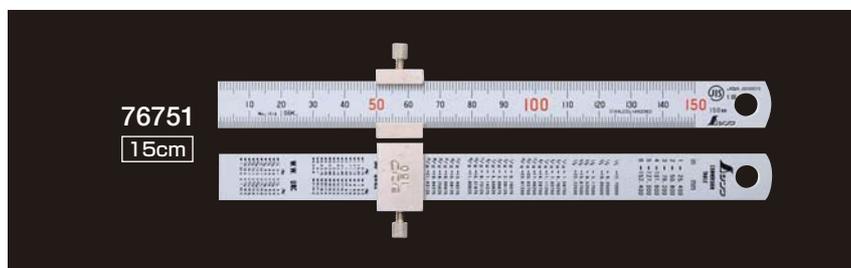


用途 ●ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。

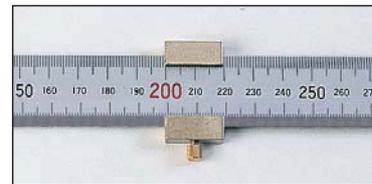

 ケガキ作業



深さ測定

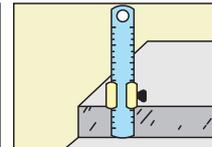

直尺用ストッパー

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76745	15cm用	790 (830)	VH	15×22×5	9g	5	4 960910 767454
76746	30cm用	890 (935)	VH	20×35×6	23.5g		4 960910 767461
76747	60cm用	1,300 (1,365)	VH	20×40×6	24g	5	4 960910 767478
76748	1m用	1,450 (1,523)	VH	20×50×6	30g		4 960910 767485
76749	1.5・2m用	2,900 (3,045)	VH	20×55×8	42.5g		4 960910 767492



特長 ●直尺に取り付けて使用する事で、位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。

用途 ●ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定に。

仕様 ●材質 真ちゅう

ミニスケール 上下段1mmピッチ

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13242	シルバー 15cm	480 (504)	V	160×12×0.5	8g	20	4 960910 132429
14249	ステン 15cm	410 (431)	V				4 960910 142497



特長 ●クリップで紛失・落下を防ぎます。
●クリップがスライドするので、簡易なデックステージとして利用できます。
●細巾で携帯に便利です。

用途 ●深さ・奥行き・長さ測定に。

仕様 ●目盛ピッチ 上下1mmピッチ
●裏面インチ換算表付

六ッ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
63770	1m	3,500 (3,675)	VH	1,000×15×0.5	64g	10	4 960910 637702



特長 ●1mのスケールが6つ折れに収納できますので携帯に便利です。

仕様 ●本体材質 ステンレス

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スリヤ型・プロトラクター

マイクロメータ

コンパス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨つけ・基準出しツール

丸ノコ定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

セレクション

家庭用

26