

05 Work Together

仕上りが物語る正確性。

スコヤ・止型・プロトラクター

曲尺
直尺
アルミ製直尺
樹脂製・竹製直尺
ステンレス・プラスチック直尺
コンパス
巻尺
測量用品





包装形態: ビニールケース スリーブパック 袋入


完全スコヤ

| 商品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 (税込) | 包装形態 | 台の長さ×巾×厚さ (mm) | 竿の長さ×巾×厚さ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------|----|-----------------|
| 62014 | 13cm 裏面角目 | 1,500 (1,575) | <input checked="" type="checkbox"/> | 94×18×8 | 161×18×1.5 | 110g | 6 | 4 960910 620148 |
| 62006 | 15cm 裏面角目 | 1,500 (1,575) | <input checked="" type="checkbox"/> | | 177×18×1.5 | 114g | | 4 960910 620063 |
| 62009 | 15cm 表裏同目 | 1,500 (1,575) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | 4 960910 620094 |

- 特長**
- 13cm、15cm裏面角目は角目を使用して、角材の取り寸法がわかります。
- 用途**
- 内外角の直角を利用し、加工材料や製品の直角の検査に使用します。

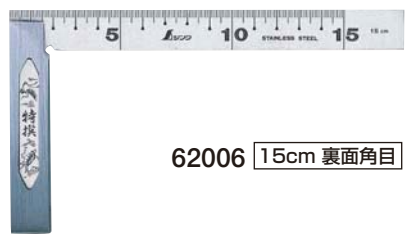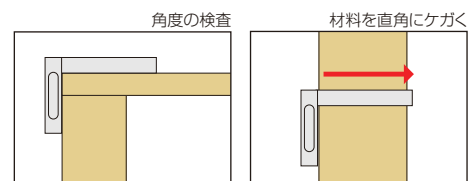

62006 15cm 裏面角目

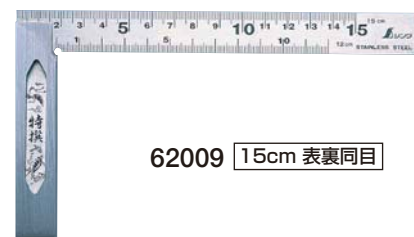

62009 15cm 表裏同目


仕様

| | |
|--------|---------------------|
| 角度精度 | 90°:100mmにつき0.1mm以下 |
| 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 材質 | ステンレス |

止型スコヤ

| 商品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 (税込) | 包装形態 | 台の長さ×巾×厚さ (mm) | 全長×高さ×厚さ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------|----|-----------------|
| 62081 | 標準型 | 1,600 (1,680) | <input checked="" type="checkbox"/> | 163×15×5 | 170×100×1.5 | 177g | 6 | 4 960910 620810 |
| 62189 | 広巾 40mm 台付 | 2,050 (2,153) | <input checked="" type="checkbox"/> | 163×40×5 | | 334g | | 4 960910 621893 |

- 特長**
- 止型定規として、また完全スコヤとして、1台2役になります。
 - 片面で左右・45°の墨付けができます。

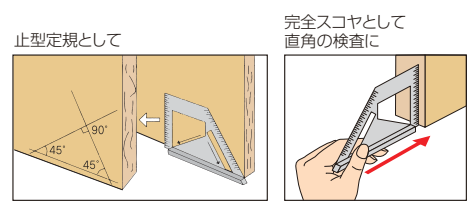

- 用途**
- 枠組の45°合わせや加工材料などの直角の検査に使用します。

仕様

| | |
|--------|--|
| 角度精度 | 45°:100mmにつき0.2mm以下 90°:100mmにつき0.1mm以下 |
| 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 材質 | ステンレス |



62081 標準型

はかり
レベル
レーザー・光学機器
墨つけ・墨出しツール
丸ノコガイド定規
建築用工具
工場用工具
砂時計・濃度計・湿度計
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット
セクション
家庭用