 


止型定規

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	台の長さ×巾×厚さ (mm)	全長×高さ×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62103	標準型	1,000 (1,050)					119g	4 960910 621039
62060	目盛付	1,000 (1,050)		115×15×5			12	4 960910 620605
62110	直角付	1,000 (1,050)			172×62×1.5		133g	4 960910 621107
62162	広巾 40mm 台付	1,700 (1,785)		116×40×6			251g	4 960910 621626

用途

- 45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
- 直角付は直角も測れます。




仕様

角度精度	45°:100mmにつき0.1mm以下 90°:100mmにつき0.2mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

62103 標準型



62060 目盛付

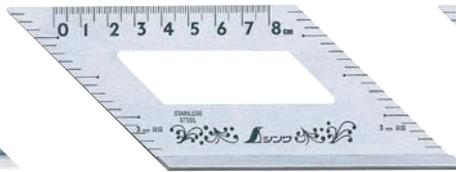

62110 直角付



留型定規

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	台の長さ×巾×厚さ (mm)	全長×高さ×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62085	金閣印 小	1,800 (1,890)			171×60×1.5	134g	6	4 960910 620858
62095	金閣印 大	2,000 (2,100)		117×15×6	177×66×1.5	150g	6	4 960910 620957

用途

- 45°の確認・線引き・直角の検査に使用します。

仕様

角度精度	45°・90°:100mmにつき0.1mm以下
材質	ステンレス

62085 金閣印 小



台形止型定規


商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	全長×高さ×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62114	アルミ	1,870 (1,964)		200×63×73	100g	6	4 960910 621145

特長

- 台形止型定規は通常の止型定規と違い、本体を裏返す必要がなく、スライドさせるだけで左右の45°・直角が一発でケガけます。
- 巾広台で安定感バツグンです。
- 巾木の留加工に大変便利です。


用途

- 45°・90°の角度確認に使用します。
- 45°合わせを作る時、材料をケガくのくに使用します。

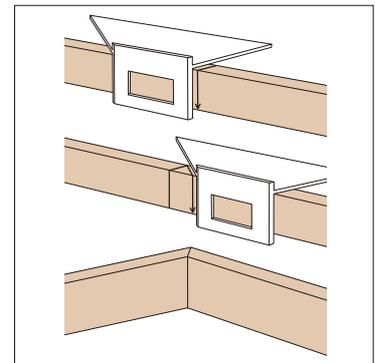

一発止型定規

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	全長×高さ×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62113	アルミ	1,600 (1,680)		168×63×73	90g	6	4 960910 621138
62112	ポリカーボネート	750 (788)		169×63×73	44g	6	4 960910 621121

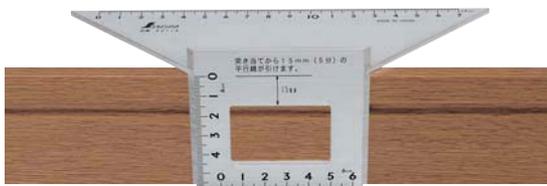


62114 台形止型定規 アルミ

62113 一発止型定規 アルミ




62112 一発止型定規 ポリカーボネート

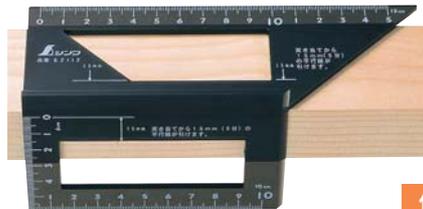

仕様

角度精度	45°・90°:100mmにつき0.2mm以下
長さの許容差	±0.2mm

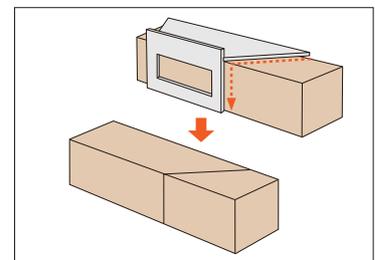

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スチール製・プロトラクター

ノギス・マイクロメータ

コンパス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー・光学機器

墨つけ・基準出しツール

丸ノコ定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

セレクション 家庭用