


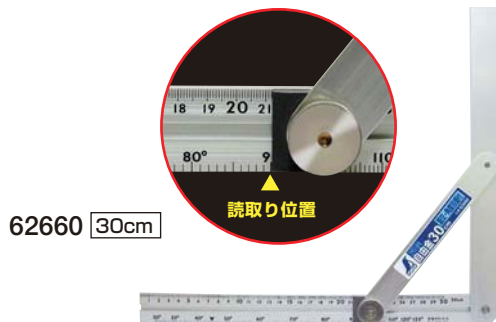


曲尺
直尺
アルミ製
樹脂製・竹製直尺
スマート
ノギス・マイクロメータ
コンベックス
巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー・光学機器
墨つけ・墨出しツール
丸ノコガイド定規
建築用工具
工場用工具
砂時計・湿度計
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット
セクション
家庭用


■ アルミ自由金 角度目盛 筋交付 **NEW**

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62660	30cm	4,680 (4,914)		355×30×20	265g	4	4 960910 626607
62661	45cm	5,230 (5,492)		505×30×20	380g	5	4 960910 626614
62662	60cm	6,330 (6,647)		655×30×20	480g	4	4 960910 626621



特長

- 角度目盛は1°ピッチ (20~120°)。
- 勾配目盛は1寸ピッチ (平勾配、返し勾配0~10)。
- 溶接の角度確認に便利です。
- 左右対称の合わせが簡単。
- 筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
- アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
- 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
- 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。

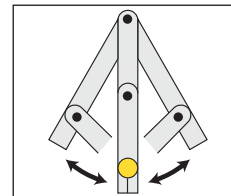


目盛を読み取り・書き込み

測った角度を記録できるように書き込み用テープを貼りました。ペン・鉛筆などで角度を記入して、作業効率アップにお役立てください。(鉛筆を使用しますと消しゴムできれいに消せます)

用途

- 屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
- 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
- 目盛付は長さの測定にも使えます。

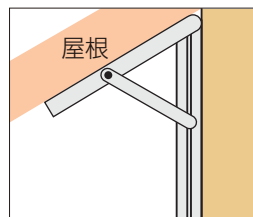

ケガいて







丸ノコガイド定規にも



仕様




材質	本体：アルミ ネジ：真ちゅう
----	-------------------

■ アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62569	30cm	4,680 (4,914)		355×30×20	265g	4	4 960910 625693
62570	45cm	5,230 (5,492)		505×30×20	380g	5	4 960910 625709
62571	60cm	6,330 (6,647)		655×30×20	480g	4	4 960910 625716
62572	90cm	8,530 (8,957)		955×30×20	680g	4	4 960910 625723
62573	1.2m	10,730 (11,267)		1,255×30×20	880g	1	4 960910 625730



■ アルミ自由金 目盛なし 筋交付

商品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装形態	長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62540	45cm	4,400 (4,620)		505×30×20	380g	5	4 960910 625402
62541	60cm	5,500 (5,775)		655×30×20	480g	4	4 960910 625419
62542	90cm	6,600 (6,930)		955×30×20	680g	1	4 960910 625426

