

■下地探し どこ太

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78610	L マグネット付	1,500 (1,575)	SP	198×φ25	50g	4	4 960910 786103
78613	M	1,100 (1,155)	SP	166×φ21	30g	4	4 960910 786134
78614	L	1,200 (1,260)	SP	186×φ21	36g	4	4 960910 786141
78617	LL	1,350 (1,418)	SP	205×φ21	36g	4	4 960910 786172
78615	消耗品 替針 10本入 下地探し どこ太M用	550 (578)	SP	70×φ0.6	-	4	4 960910 786158
78618	消耗品 替針 10本入 下地探し どこ太L・LL用	660 (693)	SP	90×φ0.7	-	4	4 960910 786189

※石膏ボードの裏の鉄材を探す場合。マグネットの使用範囲は、条件によって変わります。

針 壁厚25mmまで
マグネット 壁面13mmまで 天井12mmまで

78610

L マグネット付



壁厚15mmまで

78613

M



壁厚25mmまで

78614

L



壁厚35mmまで

78617

LL



用途

- 防災:地震による家具倒壊防止の金具取り付け。
- 引っ越し:カーテンレール等の金具の取り付け。
- 額、手すり、タオルハンガー等の取り付け。

仕様

材質 本体:ABS樹脂(抗菌剤入)
針:ステンレス

特長

- 石膏ボード用の針式の下地探しです。
- 壁裏の間柱を簡単・確実に探せます。
- 安全ロック付ですので不意な針の飛び出しがなく、使用後はロックをして保管できキャップが不要です。
- 目盛付で刺し込んだ壁材の厚さが分かります。
- 握りやすさと押しやすさを追求した形状です。
- 本体は抗菌剤配合で清潔さを保ちます。
- 本体内部に替針が2本入っています。

■マグネット付


- 金属探知と木製探知を一体型にしたので、面倒な操作不要で金属下地と木製下地を同時に探せます。
- クロス下の釘や金属下地(鉄材)をマグネットで簡単に、壁に傷を付けずに探せます。



※マグネット付は鉄と木材を探知できます

マグネットでの探知
金属下地は針を刺さずに音で探知できます。


針での探知
木製下地は針を刺して探知します。

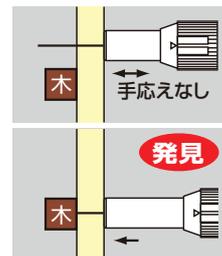

■メタルキャッチャー

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78674	ミニ	1,200 (1,260)	SP	30×30×31.5	13g	6	4 960910 786745

78674 [ミニ]

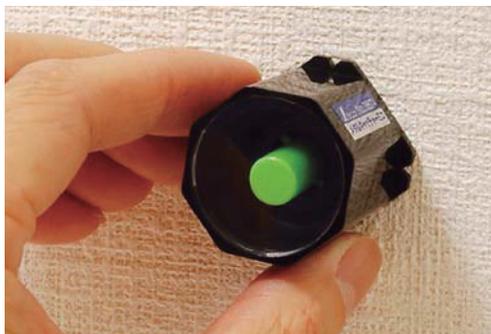

特長

- 強力マグネットの振り子によってクロス壁等を傷つけず、壁裏の金属の下地やクギ、ネジの頭探しに威力を発揮します。
- マグネットの反応で簡単に探知できます。
- 軽くてコンパクト。持ち運びに便利です。
- ミニは360°回転機構で、どの方向にも反応します。



用途

- 壁裏の金属探知に。

仕様

材質 本体:ABS樹脂
風防カバー:アクリル樹脂
マグネット:ネオジウム磁石

使用例(クギ、ネジの頭探し)



曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

フスマ・土型・フローラナイ

ノギス・マシローナー

コンペックス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨つけ・基礎出しレベル

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット