


■ピッチゲージ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73794	A-2 インチ用 26枚	1,260 (1,323)		68×18×15	42g	10	4 960910 737945
73795	B-2 ミリ用 28枚	1,260 (1,323)		68×18×14	44g	10	4 960910 737952

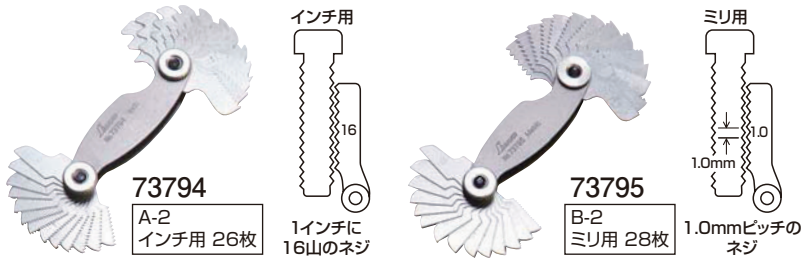

特長 ●ネジ山に当てるだけでピッチが分かります。

用途 ●一般的なネジのピッチ測定に。

インチ用	リーフに1インチ当たりの山数を表示	4~60山
ミリ用	リーフに山と山のピッチを表示	0.25~2.5mm

仕様 ●材質: 炭素工具鋼
●山の角度
A-2 インチ用: 55°(ウィットネジ用)
B-2 ミリ用: 60°



■シクネスゲージ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73776	A 75mm 9枚組	610 (641)		81×13×5	20g	10	4 960910 737761
73780	B 100mm 9枚組	630 (662)		109×13×5	27g	10	4 960910 737808
73781	C 150mm 9枚組	1,000 (1,050)		156×13×5	40g	10	4 960910 737815
73782	D 65mm 25枚組	2,400 (2,520)		70×14×15	63g	5	4 960910 737822
73796	E 100mm 25枚組	2,700 (2,835)		105×13×17	95g	5	4 960910 737969
73797	F 150mm 25枚組	3,500 (3,675)		153×13×17	140g	5	4 960910 737976



特長 ●用途に合わせて豊富な種類の長さのリーフを揃えました。

用途 ●隙間の寸法測定に。



材質	炭素工具鋼						
	A	B	C	D	E	F	
厚さの許容差	0.03mm以上 0.15mm以下: ±0.005mm 0.15mmを超え0.50mm以下: ±0.012mm 0.50mmを超え3.00mm以下: ±0.020mm						
リーフの厚さ (mm)	0.30	0.04	0.05	1.00	0.03	0.04	0.05
	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09
	0.10	0.15	0.20	0.10	0.11	0.12	0.13
	0.30	0.35	0.40	0.30	0.35	0.40	0.45
	0.50	0.60	0.75	0.50	0.60	0.75	0.80
	0.90			0.90			

※厚さの許容差はリーフ1枚の許容差です。重ねて使用する場合、許容差は足した数値になります。

■ボルト・ナットゲージ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73773	ボルト・ナットゲージ	680 (714)		107×237×6	55g	10	4 960910 737730

73773 ボルト・ナットゲージ

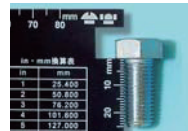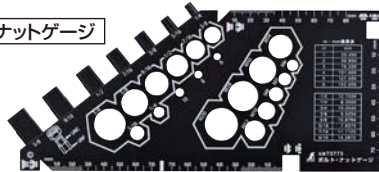


※当てるだけでネジの長さが簡単に測れます。

特長 ●当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。

●様々な形状のネジの長さを測れます。


●in・mm換算表付です。

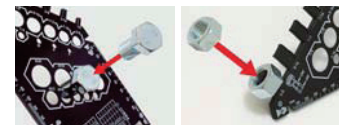

仕様	材質	ABS樹脂
----	----	-------

■ハンド吸着盤

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
74481	シングル A	3,900 (4,095)		123×123×104	472g	6	4 960910 744813
74482	シングル B	5,200 (5,460)		213×156×74	780g	4	4 960910 744820
74483	ダブル A	6,800 (7,140)		390×115×70	984g	4	4 960910 744837
74484	ダブル B ワンタッチ	5,500 (5,775)		244×100×125	735g	4	4 960910 744844

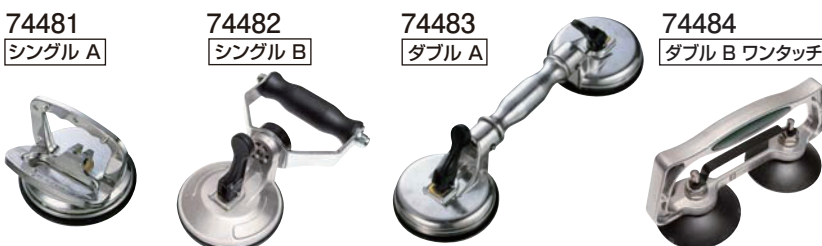

25 kg 以下用

25 kg 以下用

70 kg 以下用

25 kg 以下用

特長 ●持つ所が無い・運搬しにくい・持ち上げにくいものの運搬に便利です。

※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。

用途 ●冷蔵庫・家具・ガラス板などの運搬に。

仕様

	シングルA	シングルB	ダブルA	ダブルB
吸着力	25kg		70kg	
材質	本体:アルミ レバー:アルミ 吸着面:ゴム	本体:アルミ レバー:プラスチック 吸着面:ゴム	本体:アルミ レバー:鉄 吸着面:ゴム	
吸着面サイズ	φ123mm		φ100mm	

曲尺
直尺
アルミ製直尺
樹脂製・竹製直尺
スライド定規
マスキングテープ
コンパス
測量用品
はかり
レベル
レーザー!
墨つけ
丸ノコ
建築用工具
工場用工具
砂時計
湿度計
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット