

3. アルミ製直尺

スベリ止付
 赤数字入
 併用目盛
 包装形態:
 ビニールケース
 袋入
 パッケージなし

■アルミカッター定規 カット師

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65086	60cm 併用目盛	3,030 (3,182)	<input checked="" type="checkbox"/>	625×60×9	370g	4	4 960910 650862
65088	1m 併用目盛 左基点	4,130 (4,337)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,020×60×9	579g	5	4 960910 650886
65090	1m 併用目盛	4,130 (4,337)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 650909
65094	1.5m 併用目盛	9,350 (9,818)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,535×60×9	912g	4	4 960910 650947
65091	2m 併用目盛	10,450 (10,973)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,020×60×9	1,250g	4	4 960910 650916
65092	2.5m 併用目盛	17,600 (18,480)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,540×60×9	1,560g	1	4 960910 650923




■アルミカッター定規 カット師 取手付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65098	60cm 併用目盛 取手付	4,950 (5,198)	<input checked="" type="checkbox"/>	625×60×60	520g	2	4 960910 650985
65093	1m 併用目盛 取手付	6,050 (6,353)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,020×60×60	730g		4 960910 650930
65096	1.5m 併用目盛 取手付	11,550 (12,128)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,535×60×60	1,060g	1	4 960910 650961
65097	2m 併用目盛 取手付	13,200 (13,860)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,020×60×60	1,400g		4 960910 650978



■アルミカッター定規 カルカッター

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65075	1m	2,750 (2,888)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,020×56×5.5	382g	5	4 960910 650756
65076	1m 取手付	3,850 (4,043)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,020×56×5.2	460g	2	4 960910 650763

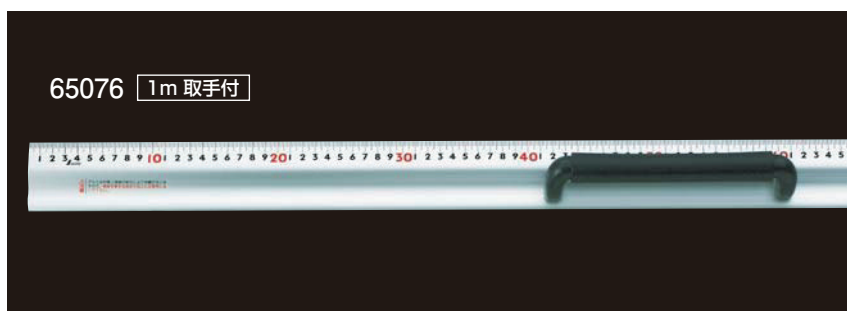

■アルミカッター定規 カットレール

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65077	1m 併用目盛	8,800 (9,240)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,020×100×50	1,800g	1	4 960910 650770
65078	2m 併用目盛	16,500 (17,325)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,020×100×50	3,000g		4 960910 650787



特長

●カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。



●定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止めゴムを付けてあります。



- 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
- 両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプです。(品番65088は左片側基点タイプとなります)
- 大工さんに便利な尺相当目盛付です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。

用途


●長さ測定・線引き・カッティング・丸ノコガイド

仕様

	60cm	1m	1.5m	2m	2.5m	
長さの許容差	±0.28mm	±0.4mm	±0.55mm	±0.7mm	±0.8mm	
真直度	0.32mm以下	0.4mm以下	0.5mm以下	0.6mm以下	0.7mm以下	
目盛	左基点	測定面:尺相当目盛	カッター面:cm目盛	W左基点	測定面:cm目盛	カッター面:尺相当目盛
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 スベリ止め:ゴム					

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

 真直度の測り方



特長

- 女性の方にも使いやすい軽量設計です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- スベリ止めゴム付です。
- カッター面に刃が食い込まないようステンレス細板を貼り付けてあります。
- 手の小さな女性の方にも握りやすい細いグリップ部を採用しました。

用途


●長さ測定、カッティングに。
●障子貼り、壁紙貼りに。

仕様

長さの許容差	±0.40mm
真直度	0.40mm以下
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂 スベリ止め:ゴム

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

 真直度の測り方



特長

- 安全性を追求したアルミカッター定規です。
- 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。

用途


●長さ測定・線引き・カッティングに。

仕様

	1m	2m
長さの許容差	±0.40mm	±0.70mm
真直度	0.45mm以下	0.60mm以下
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止め:ゴム	

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

 真直度の測り方



曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

フスマ・止型・
フロトラシュー

ノギス・
マシノリシュー

コンベックス・
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ・
基準出レベル

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット