

3倍尺 のび助 一方向式 併用目盛

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65183	A 3尺2寸 R/cm ●	4,070 (4,274)	V	巾×厚さ 30×19 突き当て部 45×19	270g	5	4 960910 651838
65184	AB 6尺3寸 R/cm ●	5,170 (5,429)	V		470g	4 960910 651845	
65185	B 9尺3寸 R/cm ●	5,940 (6,237)	V		660g	4 960910 651852	
65186	C 12尺 R/cm ●	6,930 (7,277)	V		830g	4 960910 651869	
65187	D 13尺5寸 R/cm ●	7,700 (8,085)	V		920g	4 960910 651876	
65188	E 15尺5寸 R/cm ●	9,350 (9,818)	V	1,050g	4 960910 651883		

特長

- 3倍の長さまで伸び、読み取りは手でOK
一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
- 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所を傷付けません。
- 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。

■一方向式

- 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
- ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
- 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
- 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすい。



■両方向式

- 伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。この為、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適しています。



3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65160	A 3尺2寸 R/cm ●	4,400 (4,620)	V	巾×厚さ 26×17	230g	5	4 960910 651609
65161	AB 6尺3寸 R/cm ●	6,380 (6,699)	V		410g	4 960910 651616	
65162	B 9尺3寸 R/cm ●	6,490 (6,815)	V	突き当て部 26×17	560g	5	4 960910 651623
65163	C 12尺 R/cm ●	7,590 (7,970)	V		700g	4 960910 651630	
65164	D 13尺5寸 R/cm ●	8,470 (8,894)	V		800g	4 960910 651647	

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65107	A 95cm ●	4,400 (4,620)	V	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	230g	5	4 960910 651074
65108	AB 190cm ●	6,380 (6,699)	V		410g	4 960910 651081	
65109	B 280cm ●	6,490 (6,815)	V		560g	4 960910 651098	
65105	C 360cm ●	7,590 (7,970)	V		700g	4 960910 651050	
65106	D 400cm ●	8,470 (8,894)	V		800g	4 960910 651067	

用途

- 内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
- A・ABタイプ：天袋・地袋・廻線のある所の内寸法取りに。
- B・C・D・Eタイプ：尺杖・間竿に。

仕様

■一方向式


※長さの許容差は常温での精度です。

	A	AB	B	C	D	E
長さの許容差	1mまで±0.5mm		1m以上±0.5mm/m			
最小サイズ	45.5cm (1尺5寸相当)	77.3cm (2尺5寸5分相当)	107.6cm (3尺5寸5分相当)	134.8cm (4尺4寸5分相当)	150.0cm (4尺9寸5分相当)	169.5cm (5尺5寸9分相当)
最大サイズ	97.0cm (3尺2寸相当)	190.9cm (6尺3寸相当)	281.8cm (9尺3寸相当)	363.6cm (12尺相当)	409.1cm (13尺5寸相当)	469.7cm (15尺5寸相当)
材質	本体：アルミ ストッパーレバー：ABS樹脂					

■両方向式

※長さの許容差は常温での精度です。

	A	AB	B	C	D
長さの許容差	±0.4mm	±0.6mm	±0.8mm	±0.9mm	±1.0mm
最小サイズ	36.4cm (1尺2寸相当)	69.7cm (2尺3寸相当)	100.0cm (3尺3寸相当)	127.3cm (4尺2寸相当)	142.4cm (4尺7寸相当)
最大サイズ	97.0cm (3尺2寸相当)	190.9cm (6尺3寸相当)	281.8cm (9尺3寸相当)	363.7cm (12尺相当)	409.1cm (13尺5寸相当)
材質	本体：アルミ テープ：スチール ストッパーネジ：ポリカーボネート樹脂				

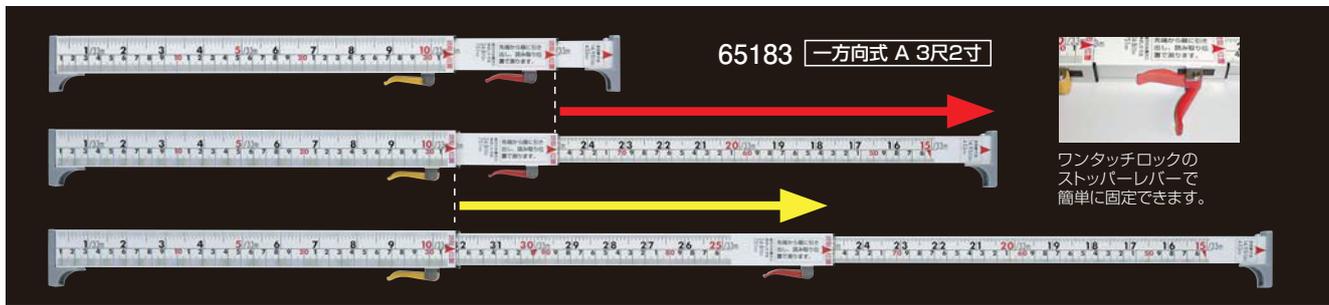

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スヤシ型フロートナイ

ノギスマシローター

コペンクス巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー！光学機器

墨付け、基準出しツール

ガイド定規丸ノコ

建築用工具

工場用工具

砂時計湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット