

レーザービームレベル

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	全長×高さ×巾 (mm)	製品質量	入数	JANコード
76475	300mm	10,000 (10,500)	C	300×55×25	310g	3	4 960910 764750
76476	450mm	11,000 (11,550)	C	450×55×25	410g	3	4 960910 764767
76443	300mm マグネット付	11,000 (11,550)	C	300×55×25	420g	3	4 960910 764439
76444	450mm マグネット付	12,000 (12,600)	C	450×55×25	520g	3	4 960910 764446
76478	回転台	14,000 (14,700)	箱	φ108×100	800g	1	4 960910 764781



76475
300mm

76476
450mm

●回転台にセットすることで三脚にも取り付けられます。
ネジ: 5/8インチ
※レーザービームレベルを三脚に取り付ける場合は回転台レーザーレベル用(品番76478)が必要となります。



76478 回転台

特長

●水平・勾配をレーザーで指示できます。

用途



仕様

レーザー波長	650nm(平均波長)
出力	1mW以内(JISクラス2)
レーザー寿命	約10000時間
ビーム径	5m先で約φ3mm
レーザー精度	5m先で±2mm以内
認識距離	屋外約10m 屋内約30m
電源	単4アルカリ乾電池 2本(付属)
電池寿命	連続点灯約25時間

(レーザー寿命、ビーム径、認識距離、電池寿命は使用環境により異なります)

材質	本体:アルミ・ABS樹脂 ポリプロピレン樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
----	---

回転台

特長

●360°スムーズに回転します。
●窓枠の位置出しなどに便利です。

仕様

材質	回転台ベース:アルミダイカスト レベルストッパー:ABS樹脂
付属品	六角レンチ(円形気泡管調整用)

電子水もり管

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76644	A15mホース付	9,000 (9,450)	V	290×290×67	1,130g	1	4 960910 766440



76644 A15mホース付



測定場所でホースを下から上げます。ブザーの鳴り始めた所が水準点となります。



水準点を通り過ぎるとブザーの音が変わります。もう一度下げてやり直してください。



回り込んで見えない場所でも水平測定ができます。



水位も見えるので安心です。

仕様


精度	±1.5mm/15m
材質	本体:ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂
ホースサイズ	外径φ11mm 内径φ8mm
電源	9V電池 1個(モニター用電池付)
電池寿命	連続使用で約60時間

特長

●遠距離や天井の水平を音で確認する、水もり管です。
●ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので、一人で簡単に遠距離の水平確認が出来ます。
●狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
●ホース洗浄ブラシ付です。
●基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。
●本体側の水位が見えるので、水平が合っているのか確認できます。

用途

●吊り天井・基礎・造園・地ならし・フェンス工事などに。

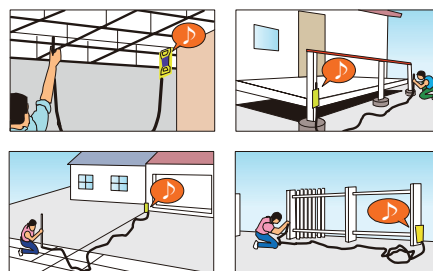

ポストレベル

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76339	止型 マグネット付	1,730 (1,817)	台	128×90×90	74g	6	4 960910 763395

76339
止型 マグネット付



目盛付
柱取り付け用ゴムバンド付

特長

●止型形状なので直角と45°のケガキ線も引けます。
●マグネット付なので鉄骨、鉄管の工事に便利です。
●取付バンド付なので手で押さえなくても柱に固定できます。

用途

●柱、杭などの鉛直出しに。

仕様

感精度	感度 0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スチヤ製・フロタラター

ノギス・マシノミ

コンパス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨付け・基準出しツール

ガイソコ定規

建築用具

工場用具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

80