


直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

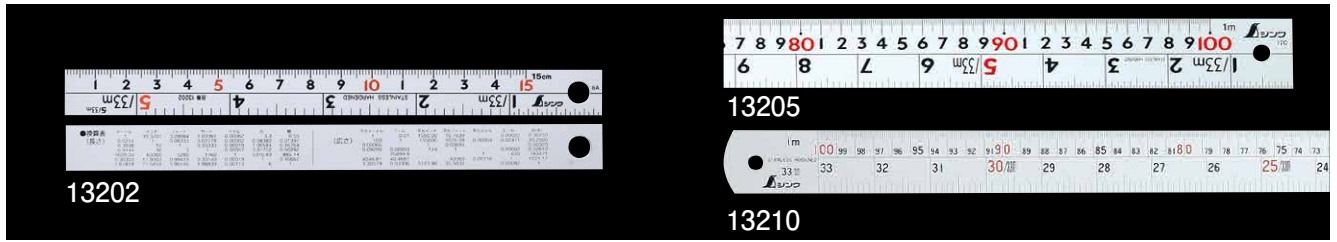

| 製品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 | 包装形態 | 全長×巾×厚さ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|------------|-----------|------------|------|--------------|------|----|---------------|
| 13202 | 15cm W左基点 | 500 (税別) | | 175×15×0.5 | 10g | 4 | 960910 132023 |
| 13203 | 30cm W左基点 | 1,100 (税別) | | 330×25×1.0 | 64g | 4 | 960910 132030 |
| 13204 | 60cm W左基点 | 2,500 (税別) | | 635×30×1.2 | 175g | 4 | 960910 132047 |
| 13205 | 1m W左基点 | 4,800 (税別) | | 1,040×35×1.5 | 420g | 4 | 960910 132054 |
| 13210 | 1m 右基点 | 4,800 (税別) | | 1,050×35×1.5 | 425g | 4 | 960910 132108 |

- 特長**
- 大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。
 - 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。(品番13210は上・下段目盛の基点がともに右側端面になります。)
- 仕様**
- 裏面換算表付
 W左基点タイプ：度量衡換算表付
 右基点タイプ：インチ換算表付
 - 目盛
 上段 1mmピッチ
 下段 尺相当目盛

マグネチックスケール シルバー



| 製品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 | 包装形態 | 全長×巾×厚さ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|------------|----------|------------|------|--------------|------|----|---------------|
| 13501 | 15cm JIS | 720 (税別) | | 175×15×1.3 | 15g | 4 | 960910 135017 |
| 13528 | 30cm JIS | 1,320 (税別) | | 335×25×1.8 | 81g | 4 | 960910 135284 |
| 13536 | 60cm JIS | 2,750 (税別) | | 640×30×2.0 | 216g | 4 | 960910 135366 |
| 13544 | 1m JIS | 5,720 (税別) | | 1,050×35×2.3 | 487g | 4 | 960910 135444 |

- 特長**
- JIS 1級
 - 直尺シルバーの裏面にマグネットシートを貼ってあります。
- 仕様**
- 目盛ピッチ
- | | |
|------|----------|
| 上段目盛 | 1mmピッチ |
| 下段目盛 | 0.5mmピッチ |


細巾直尺 シルバー



| 製品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 | 包装形態 | 全長×巾×厚さ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|------------|------|-------------|------|--------------|------|----|---------------|
| 13250 | 30cm | 880 (税別) | | 325×15×0.5 | 18g | 50 | 960910 132504 |
| 13269 | 60cm | 2,200 (税別) | | 630×15×0.5 | 35g | 4 | 960910 132696 |
| 13277 | 1m | 4,180 (税別) | | 1,030×15×0.5 | 60g | 4 | 960910 132771 |
| 13285 | 1.5m | 16,500 (税別) | | 1,530×15×0.5 | 87g | 4 | 960910 132856 |
| 13293 | 2m | 22,000 (税別) | | 2,030×15×0.5 | 115g | 4 | 960910 132931 |

- 特長**
- 細巾で厚みの薄い直尺です。
 - 品質はJIS規格品と同等です。
- 用途**
- R状の寸法取りや機械等への取り付けに。
- 仕様**
- 目盛ピッチ
- | | | |
|------|----------|---------|
| | 30cm~1m | 1.5m~2m |
| 上段目盛 | 1mmピッチ | |
| 下段目盛 | 0.5mmピッチ | 1mmピッチ |

直尺 シルバー 上下段1mmピッチ ※受注生産品

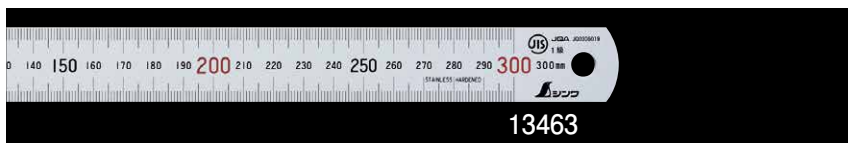

| 製品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 | 包装形態 | 全長×巾×厚さ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|------------|----------|------------|------|--------------|------|----|---------------|
| 13404 | 15cm JIS | 760 (税別) | | 175×15×0.5 | 10g | 50 | 960910 134041 |
| 13463 | 30cm JIS | 1,540 (税別) | | 335×25×1.0 | 65g | 4 | 960910 134638 |
| 13412 | 60cm JIS | 3,960 (税別) | | 640×30×1.2 | 180g | 4 | 960910 134126 |
| 13498 | 1m JIS | 7,700 (税別) | | 1,050×35×1.5 | 425g | 4 | 960910 134980 |

- 特長**
- JIS 1級
 - 細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
- 仕様**
- 裏面インチ換算表付
 - 目盛 上下1mmピッチ

曲尺
 直尺・マシンスケール
 アルミ製直尺
 樹脂製・竹製直尺
 スマート型・フロトラナー
 ノギス・マクロナー
 コンペックス
 測量用品
 はかり
 レベル
 レーザー!
 墨つけ・基準出しツール
 ガイド定規
 丸ノコ
 建築用工具
 工場用工具
 温度計・湿度計・環境測定器
 アウトドア
 ルーペ
 製図用品
 マグネット