



直尺 シルバー ストッパー付

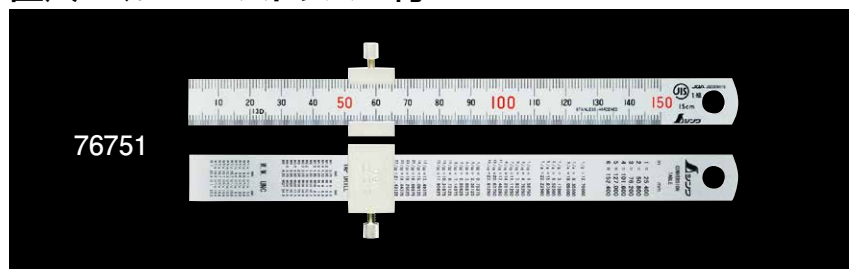


製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76751	15cm JIS	1,200 (税別)		175×22(15)×5(0.5)	20g	10	4 960910 767515
76752	30cm JIS	1,700 (税別)		335×35(25)×6(1.0)	90g	10	4 960910 767522

特長 ●JIS 1級

用途 ●ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。

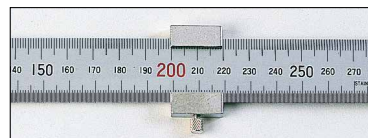

ケガキ作業

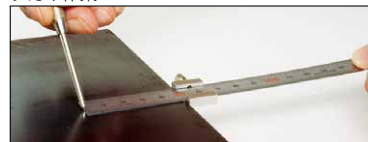

直尺用ストッパー



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76745	15cm用	870 (税別)		15×22×5	9g	10	4 960910 767454
76746	30cm用	980 (税別)		20×35×6	23.5g	10	4 960910 767461
76747	60cm用	1,430 (税別)		20×40×6	24g	5	4 960910 767478
76748	1m用	1,600 (税別)		20×50×6	30g	5	4 960910 767485
76749	1.5・2m用	3,200 (税別)		20×55×8	42.5g	5	4 960910 767492

特長 ●直尺に取り付けて使用する事で、位置決め・深さ測定などの作業が簡単にできます。

用途 ●ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定に。

仕様 ●材質 真ちゅう

ミニスケール 上下段1mmピッチ



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13242	シルバー 15cm	550 (税別)		160×26×0.5 直尺巾 12	8g	20	4 960910 132429
14249	ステン 15cm	500 (税別)					4 960910 142497

特長 ●クリップで紛失・落下を防ぎます。
 ●クリップがスライドするので、簡易なデブスゲージとして利用できます。
 ●細巾で携帯に便利です。

用途 ●深さ・奥行き・長さ測定に。

仕様 ●目盛ピッチ 上下1mmピッチ
 ●表面インチ換算表示

六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
63770	1m	4,800 (税別)		1,000×15×0.5	64g	10	4 960910 637702

特長 ●1mのスケールが6つに折れ収納でき携帯に便利です。

仕様 ●材質 ステンレス

曲尺

直尺・
マシンスケール

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型
フロトラスター

ノギス
マブローター

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー！
光学機器

墨つけ、
基準出しツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用
工具

工場用
工具

温度計
湿度計
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット