


3. アルミ製直尺

cm/R 併用目盛 R/cm 併用目盛 スペリ止付 赤数字入
 包装形態: 箱入 袋入 ビニールケース パッケージなし

アルミ直尺 アル助

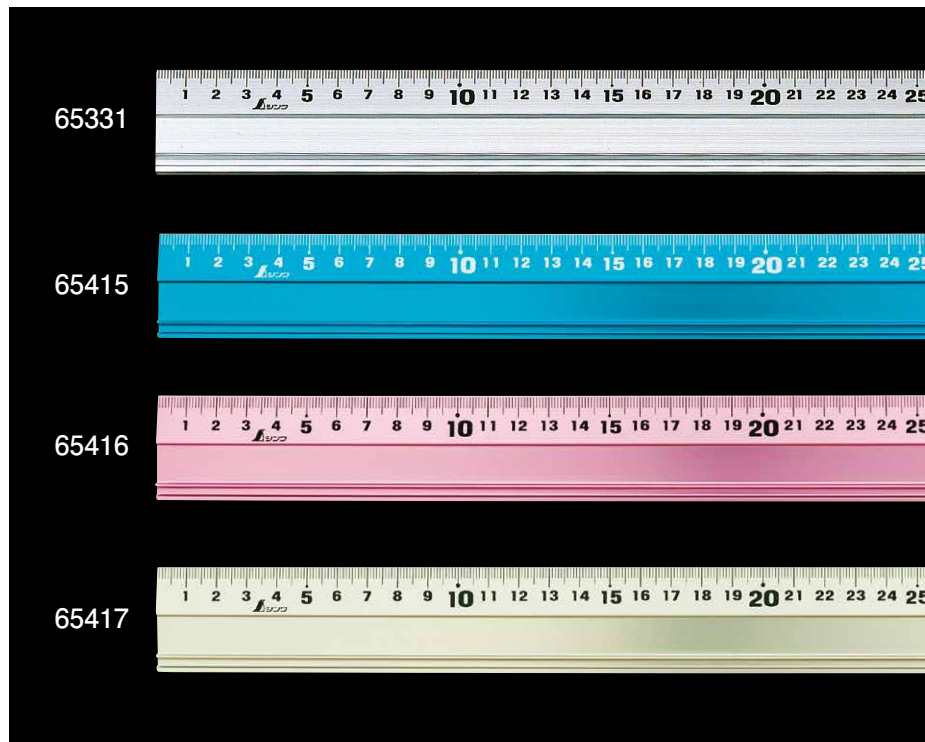


製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65331	30cm	550 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	310×35×5	52g	4	4 960910 653313
65415	30cm シャイニングブルー	550 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654150
65416	30cm ベールピンク	550 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654167
65417	30cm シャンパンゴールド	550 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654174
65358	45cm	850 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	460×35×5	79g	20	4 960910 653580
65423	45cm シャイニングブルー	850 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654235
65424	45cm ベールピンク	850 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654242
65425	45cm シャンパンゴールド	850 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654259
65374	60cm	1,050 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	610×35×5	106g	4	4 960910 653740
65434	60cm シャイニングブルー	1,050 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654341
65435	60cm ベールピンク	1,050 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654358
65436	60cm シャンパンゴールド	1,050 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654365
65382	1m	1,700 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,010×35×5	173g	10	4 960910 653825
65442	1m シャイニングブルー	1,700 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654426
65443	1m ベールピンク	1,700 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654433
65444	1m シャンパンゴールド	1,700 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>				4 960910 654440

アルミ直尺 アル助 スペリ止なし

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65498	15cm	300 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	160×35×5	28g	4	4 960910 654983
65501	30cm	500 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	310×35×5	51g	20	4 960910 655010
65528	45cm	780 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	460×35×5	76g		4 960910 655287
65536	60cm	970 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	610×35×5	102g	4	4 960910 655362
65544	1m	1,580 (税別)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,010×35×5	169g	10	4 960910 655447

特長

- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- スペリ止付は裏面にスポンジが貼り付けられており、軽い力で定規を押さえられます。
- 好きなカラーを選べます。

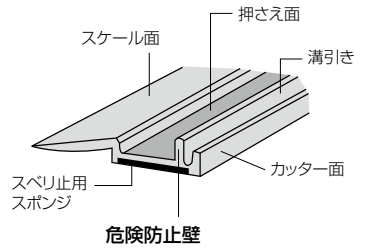

カッター面より高く、カッターの刃が滑っても乗り越えにくい形状になっています。

用途

- 長さの測定・溝引き・カッティング用に。

溝引き使用例

マジックや筆など、直接定規に当てられない物で直線を引きたい場合に使用します。



溝引き棒は付属していません。市販の物をお使いください。

仕様

	15cm	30cm	45cm	60cm	1m
長さの許容差	±0.16mm	±0.20mm	±0.25mm	±0.28mm	±0.40mm
材質	本体:アルミ				

※長さの許容差は常温での精度です。

裏面(スペリ止付)



曲尺

直尺
マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製直尺
竹製直尺

スヤ止型
フロトラナー

ノギス
マシノナー

コンパス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ
基準出シール

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計
湿度計
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット