



## ミニスコヤ 真ちゅう台付

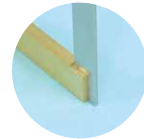

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	台の長さ×巾×厚さ (mm)	竿の長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62020	4.5cm	1,400 (税別)	SP	35×12×6	45×11×1.5	26g	4	4 960910 620209
62021	6cm	1,500 (税別)	SP	40×12×6	60×11×1.5	30g	4	4 960910 620216
62022	7.5cm	1,600 (税別)	SP	48×15×6	75×13×1.5	45g	4	4 960910 620223
62023	9cm	1,700 (税別)	SP	55×15×6	90×13×1.5	53g	4	4 960910 620230

**特長** ●小型でホビーなどに最適なスコヤです。

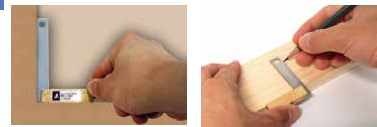

**用途** ●直角の検査・ケガキに。

**仕様**


	4.5cm	6cm	7.5cm	9cm
材質	台:真ちゅう 竿:ステンレス			
角度精度	45mmにつき 0.04mm以下	60mmにつき 0.06mm以下	75mmにつき 0.07mm以下	90mmにつき 0.09mm以下

## アルミ台付スコヤ 目盛なし



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	台の長さ×巾×厚さ (mm)	竿の長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
74110	20cm	1,650 (税別)	袋	140×30×20	200×30×1.5	233g	4	4 960910 741102
74111	25cm	2,200 (税別)	袋		250×30×1.5	249g	4	4 960910 741119
74112	30cm	2,750 (税別)	袋	200×30×20	300×30×1.5	341g	4	4 960910 741126
74113	35cm	3,300 (税別)	袋		350×30×1.5	357g	4	4 960910 741133
74114	40cm	4,400 (税別)	袋	250×40×30	400×40×1.5	797g	4	4 960910 741140
74115	45cm	5,500 (税別)	袋		450×40×1.5	825g	4	4 960910 741157
74116	50cm	6,600 (税別)	袋	300×40×30	500×40×1.5	852g	4	4 960910 741164
74117	60cm	7,700 (税別)	袋		600×40×1.5	1,015g	4	4 960910 741171
74118	70cm	8,800 (税別)	袋	450×40×30	700×40×1.5	1,085g	4	4 960910 741188
74119	90cm	9,900 (税別)	袋		900×40×2.0	1,395g	4	4 960910 741195
74120	1m	11,000 (税別)	袋	1,000×40×2.0	1,404g	4	4 960910 741201	

**特長** ●木工用に適したスコヤです。  
●サイズが20cm~1mまで各種揃っています。  
●定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。  
●竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。  
●台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。

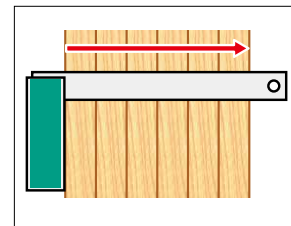


**用途** ●直角の検査・ケガキに。

**仕様**

材質	台:アルミ 竿:ステンレス
角度精度	100mmにつき0.1mm以下


## マイティスコヤ 表裏同日

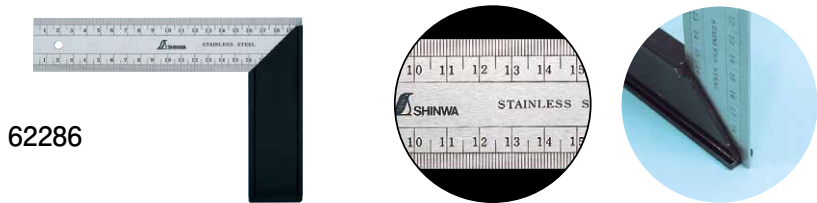

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	台の長さ×巾×厚さ (mm)	竿の長さ×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
62286	20cm	2,500 (税別)	袋	130×40×14	200×40×1.5	205g	4	4 960910 622869
62294	25cm	2,750 (税別)	袋		250×40×1.5	234g	4	4 960910 622944
62308	30cm	3,000 (税別)	袋		300×40×1.5	250g	4	4 960910 623088

**特長** ●竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。  
●台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。

**用途** ●直角の検査・ケガキに。  
●45°のケガキに。

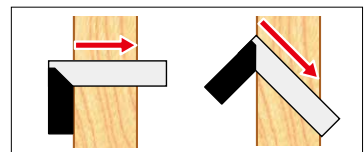

**仕様**

材質	台:アルミ 竿:ステンレス
角度精度	45°: 100mmにつき0.4mm以下 90°: 100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm

曲尺

直尺・マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スリム型・フロッピー

ノギス・マクロメーター

コンパス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨付け・基準出しツール

丸ノコ定規

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計・環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット