

折りたたみスコヤ



特長

- 角度・勾配目盛付です。角度(勾配)の設定、読み取りに大変便利です。
- 脚は着脱式のため、脚を付けた状態では遣形の水糸張りやりかたに、脚を外した状態では基礎の芯墨(逃げ墨)や自由金としても使用できます。また脚は50cm~80cmまで伸縮するので高い基礎にも対応できます。

用途

- 遣形の水糸張りやりかたや、基礎の芯墨(逃げ墨)での直角出しに。
- 自由金等のかわりとして、角度や勾配の写しに。

仕様

角度精度	90°: 1,000mmにつき1mm以下(1,800mmで±1.8mm) 90°以外: 角度・勾配の目盛に関しては精度保証できません。目安としてご使用ください。
目盛	角度30°~90°: 勾配・返し勾配 0~9/10(9寸勾配) 平勾配 6/10~9/10(6寸~9寸勾配)
材質	本体: アルミ 脚: アルミ+ステンレス


製品コード(品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
77840	1.8m	50,000(税別)	箱	1,823×80×20 (脚含まない)	4,300g (脚含む)	1	4 960910 778405

溶接ガイド定規




特長

- 定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいいため、溶接棒が触れてもスパークしにくくなっています。
- 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
- 角度を自由に変えられ、合わせやすい角度・勾配目盛付ですので、角度のついた型を作る手間が不要です。

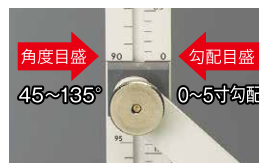

- 強力マグネットで、側面にピタッと止められます。

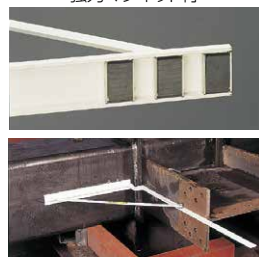

用途

- 溶接の仮止めに。
- 角度、勾配の測定と設定に。

仕様

角度精度	直角: 1,000mmにつき1mm以下
目盛	角度45°~135° 勾配5/10(5寸勾配)まで
材質	本体: アルミ リベット: ステンレス

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ(mm)	製品質量	入数	JANコード
77888	1m マグネット付	26,500(税別)	袋	1,010×550×54 (90°時)	1,500g	1	4 960910 778887

曲尺

直尺
マシンスケール

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型
フロトラクター

ノギス
マシンスケール

コンベックス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨付け、
基準出しツール

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計
湿度計
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット