


温湿度計 PC オーバル

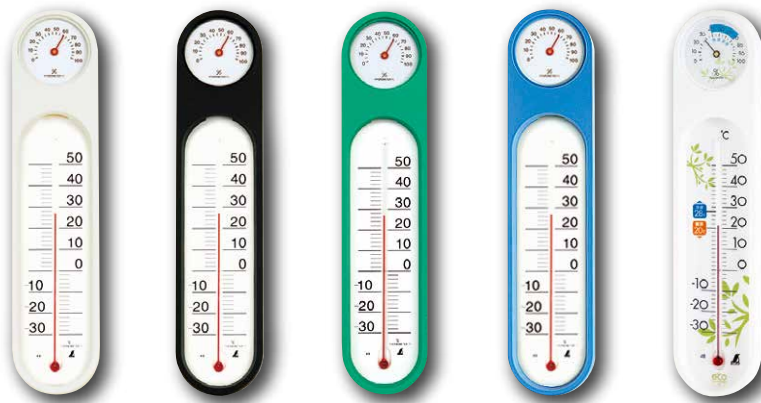

48927 48929 72615 48932 48975

| 製品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 | 包装形態 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|---------------|---------|------------|------|---------------|------|----|-----------------|
| 48927 | ホワイト | 1,300 (税別) | SP | 295×67×19 | 100g | 5 | 4 960910 489271 |
| 48929 | ブラック | 1,300 (税別) | SP | | | | 4 960910 489295 |
| 72615 | グリーン | 1,300 (税別) | SP | | | | 4 960910 726154 |
| 48932 | ブルー | 1,300 (税別) | SP | | | | 4 960910 489325 |
| 48975 | エコ ホワイト | 1,300 (税別) | SP | | | | 4 960910 489752 |

特長

- 温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
- どんなお部屋にもマッチするカラフルでシンプルなデザインです。お好みのカラーをお選び頂けます。
- エコ ホワイトはエアコンの設定目安表示付です。



用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。

仕様

| | |
|------|--------------------------|
| 精度 | 温度: ±2℃ |
| | 湿度: 35~75% ±5% それ以外 ±10% |
| 測定範囲 | 温度: -30~50℃ |
| | 湿度: 0~100% |
| 1目盛 | 温度: 2℃ |
| | 湿度: 5% |
| 材質 | 本体: ポリスチレン樹脂 |

温度計 丸型



72689 72667 72675

| 製品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 | 包装形態 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|---------------|-----------|----------|------|---------------|------|----|-----------------|
| 72689 | S-1 10cm | 950 (税別) | SP | φ106×30 | 70g | 5 | 4 960910 726895 |
| 72667 | S-3 6.5cm | 650 (税別) | SP | φ71×21 | 30g | | 4 960910 726673 |
| 72675 | S-5 3.5cm | 600 (税別) | 袋 | φ36×14 | 5g | 10 | 4 960910 726758 |

特長

- 軽量タイプの丸型温度計です。
- 読み取りやすい目盛数字を採用しました。
- S-5は両面テープが付いているので、色々な所に貼付けて使用できます。

用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

| | S-1・S-3 | S-5 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 精度 | -20~40℃ ±2℃ | それ以外 ±4℃ |
| 測定範囲 | -30~50℃ | |
| 1目盛 | 2℃ | |
| 材質 | 本体: ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板: 鉄 針: アルミ | 本体: ポリスチレン樹脂 目盛板: 鉄 針: アルミ |

湿度計 丸型



72690 72668

| 製品コード (品番) | 品名 | 標準小売価格 | 包装形態 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 | 入数 | JANコード |
|---------------|-----------|------------|------|---------------|------|----|-----------------|
| 72690 | T-1 10cm | 1,200 (税別) | SP | φ106×30 | 70g | 5 | 4 960910 726901 |
| 72668 | T-3 6.5cm | 750 (税別) | SP | φ71×21 | 30g | | 4 960910 726680 |

特長

- 軽量タイプの丸型湿度計です。
- 読み取りやすい目盛数字を採用しました。

用途

- ご家庭・教室・オフィスでの湿度管理に。

仕様

| | |
|------|-------------------------------------|
| 精度 | 35~75% ±5% それ以外 ±10% |
| 測定範囲 | 0~100% |
| 1目盛 | 2% |
| 材質 | 本体: ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板: 鉄 針: アルミ |

曲尺

直尺・マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スヤ止型・フロトラクター

ノギス・マシンスケール

コンベックス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨付け・基準出しツール

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計・環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット