


デジタル温度計

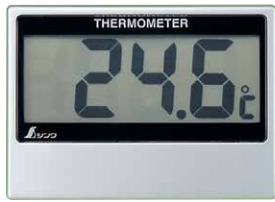

72946



72947



72949

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72946	D	1,700 (税別)	SP	74×102×20	91g	5	4 960910 729469
72947	E 室内・室外	2,300 (税別)	SP	74×102×20	108g	5	4 960910 729476
72949	F 最高・最低 室内・室外	2,900 (税別)	SP	108×102×20	165g	5	4 960910 729490

特長

- シンプルで使いやすく、大きな表示 (文字高30mm) で読み取りやすいデジタル温度計です。
- D
 - 本体内蔵センサーで、現在温度を表示します。
- E
 - 室内と室外の温度を切替表示します。
- F
 - 室内と室外の温度を同時に表示します。それぞれの最高・最低・現在温度を切替表示できます。
 - 「リセット」ボタンで最高・最低値のリセットができます。



内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます。

用途

- ご家庭・教室・オフィスでの温度管理に。

仕様

	D	E	F
精度	0~40℃ ±1℃	それ以外	±2.5℃
測定範囲	-5~50℃	内部センサー: -5~50℃ 外部センサー: -50~70℃	
コード長	-	約3m	
材質	本体: ABS樹脂		
電源	単4アルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)		

デジタル温度計 防水型



73045



73046

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73045	G-1 最高・最低 隔測式 防水型	5,500 (税別)	SP	129×117×24.5	215g	5	4 960910 730458
73046	G-2 二点隔測式 防水型	5,500 (税別)	SP	129×117×24.5	245g	5	4 960910 730465

特長

- 水濡れも安心の防水仕様です。
- 温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。(本体には温度センサーは内蔵していません。)
- 大きくて読み取りやすい表示です。
- G-1
 - 最高・最低・現在温度を同時に表示します。
- G-2
 - 2つの温度センサーで2ヶ所を同時に測定できる二点隔測式です。



用途

- 農業、一般家庭など様々な温度管理に。

仕様

	G-1	G-2
精度	0~40℃ ±1℃	それ以外 ±2℃
測定範囲	-50~90℃	
最小表示	0.1℃	
使用温度	本体: -5~50℃ 温度センサー部: -50~90℃	
材質	本体: ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部: ステンレス、塩化ビニル樹脂	
電源	単4アルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	
防水構造	本体: 保護等級 IPX4*1 温度センサー部: 保護等級 IPX7*2	
本体サイズ	本体: 129×117×24.5mm 温度センサー部: φ5×50mm コード長: 3m	
コード本数	1本	2本

*1 防水性能: あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。
*2 防水性能: 一時的 (30分) に一定水深 (1m) に水没しても内部に浸水しません。