


## HHT 蝶番式KPN吊バンド タン付 / HH タン無し

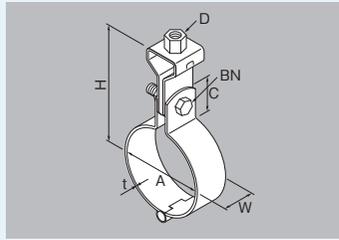


- 本製品はケブラパイプ、フネンパイプ用吊配管金具です。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.54参照)
- パイプ外径の公差に対応可能な組式KPNもございます。(P.61参照)
- ドブメッキ、ステンレスはスーパーMタイプではありません。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。
- ▲ パイプ外径の公差が大きいため使用できない場合はご相談ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT

型番	呼び径 A	適合管径 KPN用	板幅 W	板厚 t			吊ボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認			
				U	Z	S						U	Z	S	
HHT40KPN <b>M</b>	40	61								88	100(10)		*		
HHT50KPN <b>M</b>	50	73								94	80(10)		*		
HHT65KPN <b>M</b>	65	89	25	2.3	2.3	2.0	W3/8	M8×28	32	102	70(10)		*		
HHT75KPN <b>M</b>	75	102								109	50(10)		*		
HHT100KPN <b>M</b>	100	129								122	40(10)		*		
HHT125KPN <b>M</b>	125	156					W1/2	M10×39	39	145	25		*	*	
HHT150KPN <b>M</b>	150	183								159	20			*	*
HHT3*125KPN <b>M</b>	125	156	32	3.2	3.2	3.0	W3/8			140	25			*	*
HHT3*150KPN <b>M</b>	150	183								154	20		*	*	

## HHT 蝶番式AAM吊バンド タン付 / HH タン無し

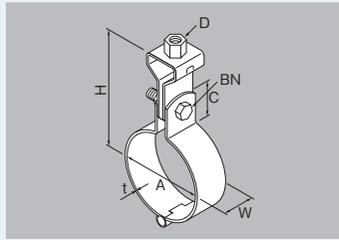


- 本製品は浅野耐火パイプ用吊配管金具です。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.54参照)
- パイプ外径の公差に対応可能な組式KPNもございます。(P.61参照)
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。
- ▲ パイプ外径の公差が大きいため使用できない場合はご相談ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT

型番	呼び径 A	適合管径 AAM用	板幅 W	板厚 t	吊ボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認	
				U						U	
HHT40AAM <b>M</b>	40	62							88	100(10)	
HHT50AAM <b>M</b>	50	74							95	80(10)	
HHT65AAM <b>M</b>	65	90	25	2.3	W3/8	M8×28	32	103	70(10)		
HHT75AAM <b>M</b>	75	102						109	50(10)		
HHT100AAM <b>M</b>	100	129						123	40(10)		

## HHT 蝶番式音ナインSX吊バンド タン付 / HH タン無し

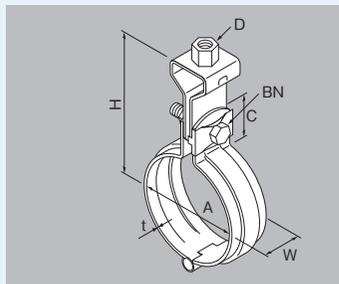

- 本製品は防音排水管用音ナイン用吊配管金具です。
- SGCC製です。(タンバックル・ボルトナットはユニクロ製です)
- ボルト伴回り防止機能付です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)	溶融亜鉛めっき鋼板(SGCC)
型番	HHT			HHT

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t	吊ボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認
				SGCC						SGCC
HHT50SX	50	72						89	60	
HHT65SX	65	88	25	1.6	W3/8	M6×25	27	97	55	
HHT75SX	75	101						103	50	
HHT100SX	100	126						115	45	

スリッパ  
吊バンド  
立バンド  
立バンド  
空調配管  
吊下げ金具  
チブアヤランケグネット  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
ヘルバンド  
ローバンド  
防塵リブ  
消火設備  
ホジパー  
ボルトナット  
ファンカー  
インサート  
スリッパ  
関連部材  
規格・標準