


## WHT 鉛管用吊バンド タン付

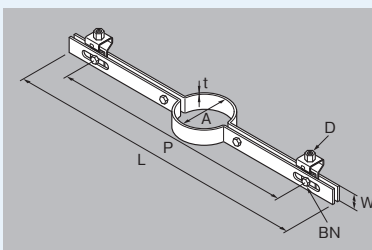


- 本製品は排水鉛管用配管金具です。
- ゴム付き製作も承ります。
- ご指定寸法での製作も承ります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	WHT	Z-WHT	S-WHT


型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t			吊ボルト D	締付 BN	P	L	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
WHT32PB	32	36						W5/16×25			—	※	※	
WHT40PB	40	46									—	※	※	
WHT50PB	50	56	25	2.8	2.8	3.0	W3/8	M8×30	404	504	—	※	※	
WHT65PB	65	71										※	※	
WHT75PB	75	81										※	※	
WHT100PB	100	106										※	※	

## CB ダクト用巻バンド／エースバンド

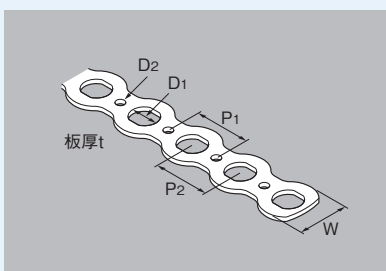

- 本製品はスパイラルダクトなどに使用する万能配管金具です。
- 切断して使用することにより様々な配管径に対応できます。
- 使い易いように1巻づつ段ボールケースに入っています。


⚠ 軽量物用吊配管金具ですので重量物へのご使用はできません。

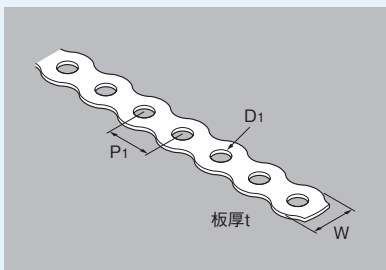

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)	溶融鉛めっき板(SGCC)
型番			S-CB	CB

型番	品名	幅 W	長さ (M)	厚み t		D1	D2	P1	P2	入数	納期確認	
				SGCC	S						SGCC	S
CBD	ダクト用巻バンド	23	30	0.5	0.5	11	4	25	25	10		
CBA	エースバンド			0.8	0.8	11	4	25	25	10		
CBA10	エースバンド #10	10	20	0.8	—	4	—	10	—	10		

### 配管施工例

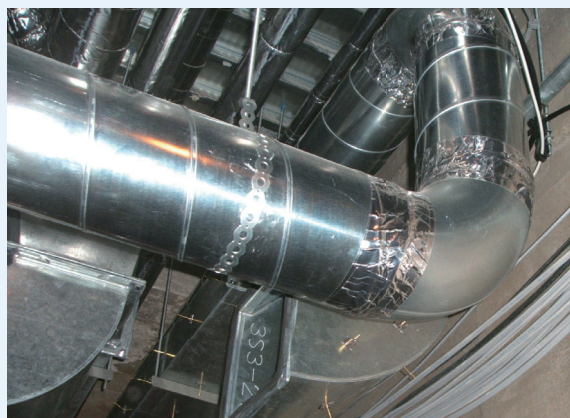

病院 <空調用ダクト> CB ダクト用巻バンド

- ゴンドラ
- スリッパ
- 吊バンド
- 立バンド
- 穴下設置
- 空調配管
- 振止め用
- 吊下げ金具
- クランプ
- チブアヤランケグネット
- U字金具
- サドルバンド
- 樹脂バンド
- 床バンド
- ヘルパッド
- ローラーバンド
- 防振リフト
- 消火設備
- インサート
- スリーブ
- 関連部材
- 規格・標準