


TF T字足プレス2つ穴

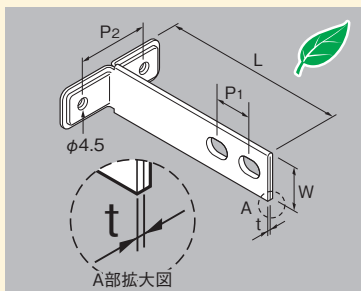



- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 安定した支持ができる2つ穴タイプ。
- 25mm巾のみになります。
- ドブメッキ品につきましては、T字足プレス1つ穴 (P.85)をご利用ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TF□-2	Z-TF□-2	S-TF□-2

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	P1	P2	入数	納期確認	
				U	Z	S					U	S
TF50-2	25× 50	50	25	1.6	1.5	—	9×13	19	41	350 (25)		
TF65-2	25× 65	65			—					300 (25)		
TF75-2	25× 75	75			1.5					200 (25)		
TF80-2	25× 80	80			—					200 (25)		
TF100-2	25×100	100			—					175 (25)		
TF125-2	25×125	125			—					150 (25)		
TF150-2	25×150	150			—					150 (25)		
TF200-2	25×200	200			—					100 (25)		

● マークのユニクロはRoHS対応となります。

TFY T字足溶接2つ穴

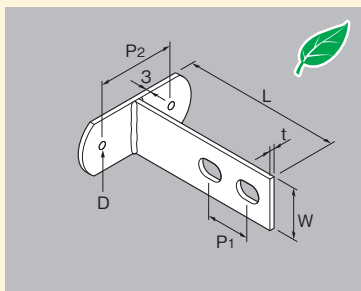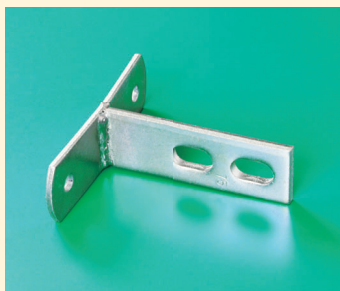

- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 板厚の鋼板を溶接しています。
- ステンレスは光沢仕上げです。
- ご指定寸法での製作も承ります。
- P2、Dの()内数字はステンレス製品です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TFY	Z-TFY	S-TFY

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	P1	P2	D	入数			納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S	U	Z	S
TFY50-2	25× 50	50	25	4.5	4.5	3.0	9×16	23	60 (50)	6.5 (6.0)	300	—	200		※	
TFY65-2	25× 65	65									250	—	200		※	
TFY75-2	25× 75	75									250	—	150		※	
TFY100-2	25×100	100									170	—	140		※	
TFY125-2	25×125	125									130	—	120		※	
TFY150-2	25×150	150									120	—	100		※	
TFY200-2	25×200	200									100	—	80		※	
TFY250-2	25×250	250									100	—	100	※	※	※
TFY300-2	25×300	300	50	—	50	※	※	※								
TFY65W32-2	32× 65	65	32	4.5	4.5	3.0	11×20	27	65	4.5	200	—	200	※	※	※
TFY75W32-2	32× 75	75									150	—	150	※	※	※
TFY100W32-2	32×100	100									150	—	150	※	※	※
TFY125W32-2	32×125	125									130	—	130	※	※	※
TFY150W32-2	32×150	150									100	—	100	※	※	※
TFY200W32-2	32×200	200									70	—	70	※	※	※

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

スリッパ
吊バンド
立バンド
空調整角
吊下げ金具
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
集合管用金具
ヘルパバンド
ローバンド
防振シート
消火設備
ホッパー
シールド
ガスケット
ファンカー
イサート
スリッパ
関連部材
規格・標準