


BC ビューティークランプ BC本体

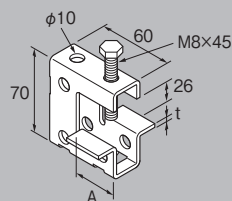


- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- BCA、BCB、BCJの振り子無し本体です。


| | | | |
|------------------|------------|----------------|----------|
| ■ 使用例(下記)別の許容静荷重 | A | 1370N (140kgf) | |
| | B | 760N (75kgf) | |
| 材質 | 有色クロメート(C) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | BC | Z-BC | S-BC |

| 型番 | 適合 | | | A寸法 | 板厚t | | | 入数 | 納期確認 | | |
|----|----------|-------|--------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|---|---|
| | 吊ボルト | フランジ厚 | リップ溝形鋼 | | C | Z | S | | C | Z | S |
| BC | 3/8(M10) | 1~25 | 75×45×15~100×50×20 | 35 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 50 | | * | |

ビューティークランプ BC本体 の使用例 ※ボルトの締付トルクは60kgf・cm

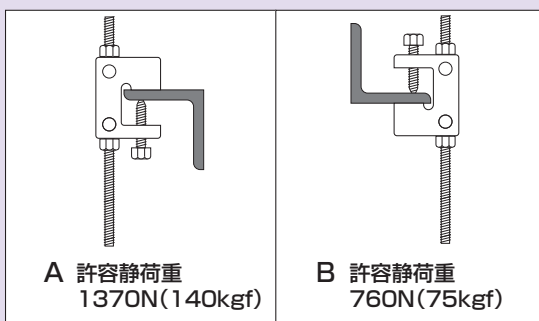

HC ビューティークランプ HC-25B

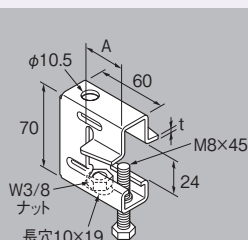


- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。

| | |
|-------|--------------|
| 許容静荷重 | 392N (40kgf) |
| 材質 | 有色クロメート(C) |
| 型番 | HC |

| 型番 | 適合 | | | A寸法 | 板厚t | | | 入数 | 納期確認 | | |
|--------|------|-------|--------|-----|-----|---|---|-----|------|---|---|
| | 吊ボルト | フランジ厚 | リップ溝形鋼 | | C | Z | S | | C | Z | S |
| HC-25B | 3/8 | 1~23 | | 28 | 3.0 | | | 100 | | | C |

HC ビューティークランプ HC-26

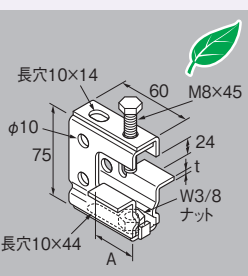

- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。

| | | | |
|-------|--------------|---------------------|----------|
| 許容静荷重 | 392N (40kgf) | | |
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | HC | Z-BC | S-HC |

| 型番 | 適合 | | | A寸法 | 板厚t | | | 入数 | 納期確認 | | |
|-------|------|-------|--------------------|-----|-----|---|-----|----|------|---|--|
| | 吊ボルト | フランジ厚 | リップ溝形鋼 | | U | S | | | U | S | |
| HC-26 | 3/8 | 1~23 | 75×45×15~100×50×20 | 35 | 2.3 | | 2.3 | 50 | | | |

● マークのユニクロはRoHS対応となります。

スリッパ
吊バンド
立バンド
穴径調整
振れ止め金具
クランプ
吊下げ金具
チャック
ヤングネット
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
集塵用金具
ヘルメット
ローバンド
防振スリーブ
消火設備
シールド
ホットバー
ポリウレタン
スリッパ
ファンカー
インサート
スリッパ
関連部材
規格・標準
引線