


MO 丸環 外ネジ

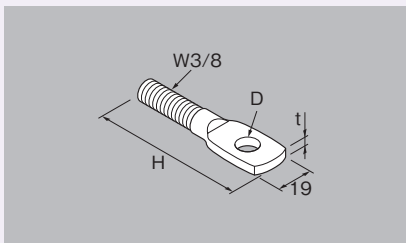


● 本製品は内ネジアンカーやインサートに吊配管金具を取り付ける金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MO		S-MO

型番	規格	板厚 t		D	H	入数	納期確認	
		U	S				U	S
MO	3/8	4	4	10	69	500		

MI 丸環 内ネジ

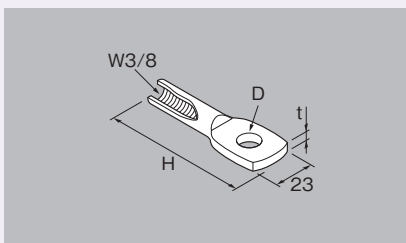


● 本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MI		S-MI

型番	規格	板厚 t		D	H	入数	納期確認	
		U	S				U	S
MI	3/8	4.5	4.5	10	66	500		

TFN ネジ込みT字足

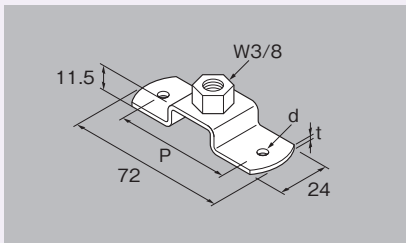

■ 配管施工例


● 本製品は、ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具です。

● 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TFN		S-TFN

型番	規格	板厚 t		d	P	入数	納期確認	
		U	S				U	S
TFN	3/8	2	2	4.5	53	500(50)		

HBW 木造羽子板ボルト

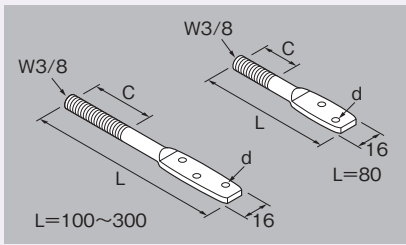

● 本製品は、ビスなどで固定してボルトを設置する金具です。

● 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HBW		S-HBW

型番	規格 (L)	d	C	入数	納期確認	
					U	S
HBW80	80	4.3	30	800(100)		※
HBW100	100	3.5		500(50)		
HBW120	120	4.3	35	500(100)		※
HBW150	150		50	300(50)		
HBW200	200			250(50)		
HBW250	250	3.5	60	200(50)		
HBW300	300			-		

スリッパ
吊バンド
立バンド
窓網戸用書
振止め用書
吊下げ金具
クランプ
チブア
ヤラン
ケグ
ネット
U字
金具
サドル
バンド
樹脂
バンド
床
バンド
レール
バンド
ロー
ラー
バンド
防振
リッ
ク
消火
設備
ハン
グ
ス
リッ
パ
ガ
ボ
ン
ス
リ
ッ
パ
フ
ッ
ク
エ
ッ
ト
フ
フ
ァ
ン
ス
カ
ー
イ
ン
サ
ー
ト
ス
リ
ッ
パ
関
連
部
材
索
規
格
・
標
準
引
線