


# 吊下げ金具

## LHA LハンガーA

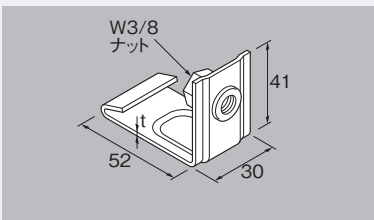


- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。

許容静荷重	ユニクロ品	235N (24kgf)
	ステンレス品	88N (9kgf)

材質	ユニクロ(U)	<del>ドマメッキ(Z)</del>	ステンレス(S)
型番	LHA		S-LHA

型番	規格	板厚 t		入数	納期確認	
		U	S		U	S
LHA	3/8	1.8	1.2	200(20)		

## LHB LハンガーB

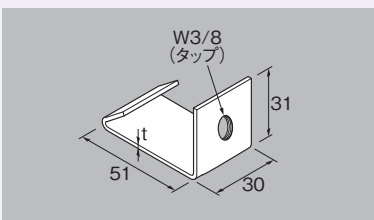

- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。


許容静荷重	588N (60kgf)
-------	--------------

材質	ユニクロ(U)	<del>ドマメッキ(Z)</del>	<del>ステンレス(S)</del>
型番	LHB		

型番	規格	板厚 t		入数	納期確認	
		U			U	
LHB	3/8	2.3		300(20)		


## HFN ナット付吊足

### ユニクロ(U)

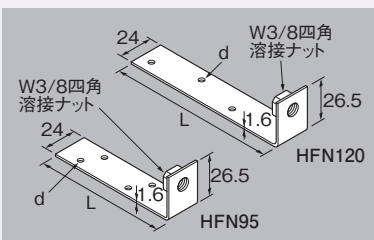

- 本製品は、ビス等で固定し吊りボルトを下げる金具です。
- W3/8用です。
- ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。

### ステンレス(S)

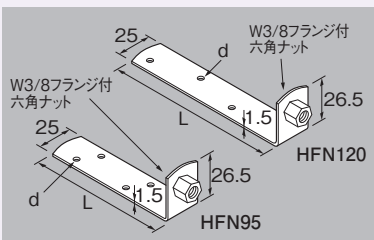

許容静荷重	78.4N (8kgf)
-------	--------------

材質	ユニクロ(U)	<del>ドマメッキ(Z)</del>	ステンレス(S)
型番	HFN		S-HFN

型番	規格	d	L	入数	納期確認	
					U	S
HFN95	3/8×95	4	95	400(100)		
HFN120	3/8×120		120			

### 配管施工例



シリコーン  
 スリッパ  
 吊バンド  
 タンバール  
 立バンド  
 穴止め最量  
 空調器用蓋  
 振れ止め金具  
 クランプ  
 吊下金具  
 チア  
 フランジ  
 ヤラック  
 ネットル  
 U字金具  
 サドルバンド  
 樹脂バンド  
 床バンド  
 集合管用金具  
 レールバンド  
 コラーバンド  
 防振ローラー  
 消火設備  
 ホットパイパー  
 シリコーン  
 ガスケット  
 ナット  
 アンカー  
 ファスナー  
 インサート  
 スリッパ  
 バイナリ  
 関連部材  
 規格標準  
 引

