

サドルバンド


SBN プリゾール用サドルバンド(ビス穴) / ヴィック用サドルバンド(ビス穴)




プリゾール用



ヴィック用

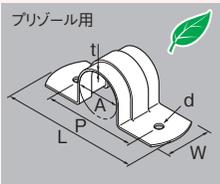

プリゾール用

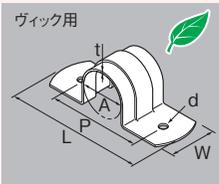

ヴィック用


- 本製品は株UAC J銅管製および株コベルコマテリアル銅管製被覆銅管用壁・床転がし配管の固定金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBN	Z-SBN	S-SBN

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t			W	P	L	d	入数	納期確認		
			U	Z	S						U	Z	S
SBN4P	プリゾール1/2	23	1.0	1.0	1.0	25	50	73	5.0	500		※	
SBN6P	プリゾール3/4	31					60	81				※	
SBN4V	ヴィック1/2	20					48	70			4.3		※
SBN6V	ヴィック3/4	28					56	78	5.0			※	

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

SBK 角サドル(ビス穴)

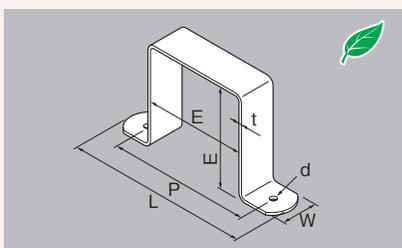


- 本製品は水栓柱を固定する金具です。
- 壁から離す浮き上がりタイプをご相談ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBK	Z-SBK	S-SBK

型番	E	板厚 t		W	P	L	d	入数	納期確認	
		U	S						U	S
SBK60	60	2.3	2.0	25	89	114	4.5	50		
SBK65	65					※			※	
SBK70	70									
SBK75	75									
SBK80	80									
SBK90	90					※			※	
SBK100	100					※			※	

● マークのユニクロはRoHS対応となります。

SBNL Lサドル

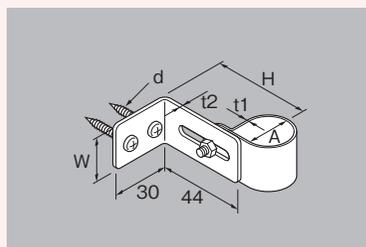

- 本製品は、小口径配管で壁面・床面から離して用いる固定金具です。
- ⚠ 銅管に使用する場合は、防食テープ巻き等の電蝕防止処理を行なってください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SBN	Z-SBN	S-SBN

型番	呼び径 A	適合管径	板厚 t		W	H	d	入数	納期確認
			U	U					U
SBNL15CU	CU13	15.88	0.8	1.6	22	27~52	4×25	500	※
SBNL15	GP15	21.7							※
SBNL20	GP20	27.2							※
SBNL25	GP25	34.0							—

シロモノ
スリパー
吊バンド
タバクル
立バンド
穴取最量
空調用角
振止め金具
クランプ
吊下金具
アラン
チェア
チェア
U字金具
サドル
樹脂バンド
床バンド
集合管
ヘル
コラー
防振
消火
ホッ
ガ
アン
イン
スリ
バイ
関連
規格
標準