


JBT 樹脂吊バンド

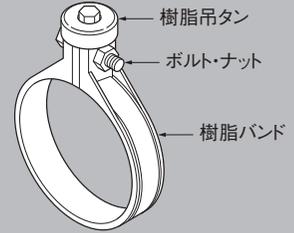

※ユニクロ又はステンレスをご指定ください。

組立イメージ



- 本製品は、横引き配管に使用する樹脂バンドです。⚠️ 支持間隔は、1.5m以内を厳守してください。
- 樹脂吊タンの色はクリームのみとなります。⚠️ 屋内配管用としてご使用ください。
- 出荷時は部品単位での出荷となります。

■ GP用(ホワイト)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅
JBT15W	15	21.7	2.5	25
JBT20W	20	27.2		
JBT25W	25	34.0		
JBT32W	32	42.7		
JBT40W	40	48.6		
JBT50W	50	60.5	4.0	

■ CU用(ナチュラル)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅
JBT15CUN	13	15.88	2.5	25
JBT19CUN	16	19.05		
JBT22CUN	20	22.22		
JBT28CUN	25	28.58		
JBT34CUN	30	34.92		
JBT41CUN	40	41.28	4.0	
JBT53CUN	50	53.98		

■ VP用(グレー)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅
JBT13VPG	13	18	2.5	25
JBT16VPG	16	22		
JBT20VPG	20	26		
JBT25VPG	25	32		
JBT30VPG	30	38		
JBT40VPG	40	48	4.0	
JBT50VPG	50	60		

■ プリゾール用(ホワイト)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅
JBT4PW	15	23	2.5	25
JBT6PW	20	31		

■ ヴィック用(クリーム)

型番	呼び径 A	適合管径	厚み	幅
JBT4VC	15	20	2.5	25

🌿 マークはRoHS対応となります。

スリリー
吊バンド
立バンド
立バンド
室内配管
クランプ
チブア
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
レールバンド
ローバンド
防振リブ
消火設備
ホッパ
ガボン
ファンカー
インサート
スリリー
関連部材
規格標準