



JCP 樹脂製シーリングプレート

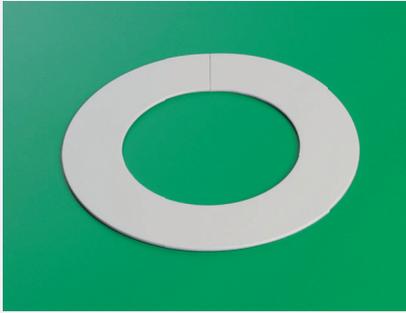

■ 配管施工例

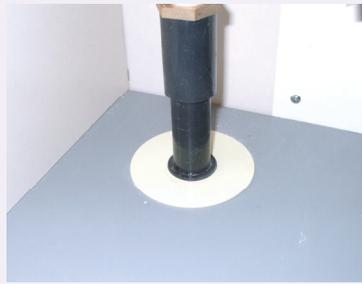

- 本製品は配管貫通部の化粧プレートです。
 - 吊ボルト用の小径サイズなど他の寸法もございます。
 - ご指定の色での製作もご相談ください。
 - ご指定寸法での製作を承ります。
 - 標準品は糊付です。
 - 末尾のI,W,Gで色をご指定ください。
- ⚠ 貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。

塩化ビニール製

色	アイボリー	ホワイト	グレー
型番	JCP□-I	JCP□-W	JCP□-G

型番表記例

JCP15-I (15Aのアイボリーの場合)

→ 型番 → 色

型番	規格	適合管径	内径	外径	入数	納期確認		
						I	W	G
JCP10	10A	17.3	18	59	100			※
JCP15	15A	21.7	22	61	100			※
JCP20	20A	27.2	28	77	100			※
JCP25	25A	34.0	35	85	100			※
JCP32	32A	42.7	43	90	100			※
JCP40	40A	48.6	49	99	100			※
JCP50	50A	60.5	61	115	100			※
JCP65	65A	76.3	77	141	100			※
JCP80	80A	89.1	90	150	100			※
JCP100	100A	114.3	115	175	100			※
JCP125	125A	139.8	141	201	50			※
JCP150	150A	165.2	167	227	50			※
JCP200	200A	216.3	218	278	—			※

JCPN 穴無樹脂プレート



- 本製品は配管貫通用穴を覆うプレートです。
 - ご指定の色での製作もご相談ください。
 - ご指定寸法での製作を承ります。
 - 標準品は糊付です。
 - 末尾のI,W,Gで色をご指定ください。
- ⚠ 貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。

塩化ビニール製

色	アイボリー	ホワイト	グレー
型番	JCPNφ□-I	JCPNφ□-W	JCPNφ□-G

型番表記例

JCPN50φ-I (50φのアイボリーの場合)

→ 型番 → 色

型番	規格	外径	入数	納期確認		
				I	W	G
JCPN50φ	50φ	50	100			※
JCPN80φ	80φ	80	100			※
JCPN100φ	100φ	100	100			※
JCPN120φ	120φ	120	100			※
JCPN150φ	150φ	150	100			※
JCPN200φ	200φ	200	—			※

スリーパー
吊バンド
立バンド
空調配管賣
振止め具
クラシフ
吊下げ金具
チブアヤランケグネルト
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
ヘルバンド
ローラーバンド
防塵シート
消火設備
アイシールド
ファンカー
インサート
スリープ
関連部材
規格標準引