

# オーバーラップハンドル OVERLAPPED HANDLES


**FA-806**  
黄銅製

## 特徴 Feature

- 庫内安全押棒 (FC-802) の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
- カギピンと南京錠 (C-555-40・45)、首長南京錠 (C-555-45L/S) で施錠できます。(庫内を確認して施錠して下さい。)
- 左右兼用型
- Door can be unlocked from inside by installing the inside safety push rod (FC-802) (door cannot be unlocked when locking with a lock pin and padlock).
- Can be locked using a lock pin and a padlock (C-555-40・45) or a long-neck padlock (C-555-45L/S)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様 ● 材質: 黄銅铸件 (YBsC)  
● 表面仕上: クロムめっき (MBCr)
- 用途 ● 築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ● オーバーラップヒンジFB-612と組合せてご使用下さい。779ページをご参照下さい。  
● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。  
● 抗菌タイプも製作致します。お問合せ下さい。  
⚠ ● カギピン・南京錠での施錠時は庫内安全押棒で開扉できません。

- Specifications ● Material: Brass casting (YBsC)  
● Finish: Chrome plating (MBCr)
- Specific-use ● Large- or middle-sized doors for construction cold storage box, warehouse, ship etc.
- Remarks ● Use the overlap hinge FB-612 together on page 779.  
● For padlock C-555, see page 1222.  
⚠ ● Door cannot be unlocked with the inside safety push rod when locking with a lock pin and padlock.


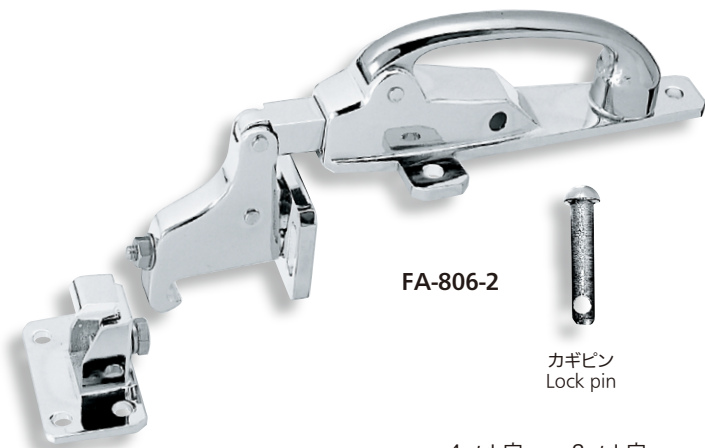


FA-806-2

カギピン  
Lock pin

FA-806S-2

※本図の寸法は参考寸法です。  
取付けは現品を確認の上お願いします。  
※ Prepared for a reference.  
Check it with your actual products.

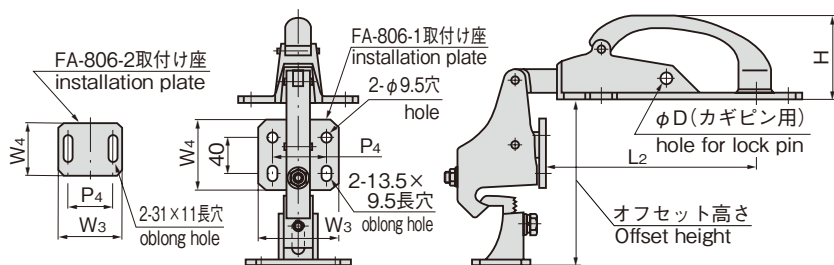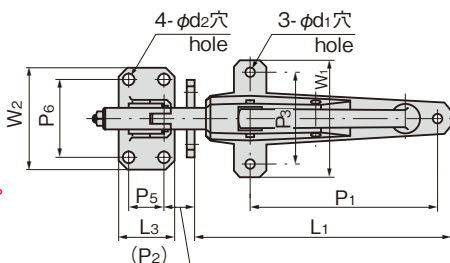

### [ハンドル本体] Handle main body

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	W1	W3	W4	H	P1	(P2)	P3	P4	φD	φd1	オフセット高さ Offset height	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-806-1			270	220	127	83	75	95	198	32	100	55	13	9.5	160~180	3,000	60068	¥32,000	5個~ ¥30,800
FA-806-2			225	180	100	68	58	69	150	42.5	73	47	10.5	10	125~135	1,600	60069	¥24,000	5個~ ¥23,100

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

### [受座] Catch

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L3	W2	P5	P6	φd2	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-806S-1			58	109	36	83	9.5	600	60070	¥6,300	5個~ ¥6,050
FA-806S-2			52	88	31	66	10	400	60071	¥5,100	5個~ ¥4,900


※品番が変更になりました。FA-806-1・1+2・1→FA-806S-1・2 Product No. has been changed.

※大量のご注文は更にお安くなります。


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。



FA-806-3

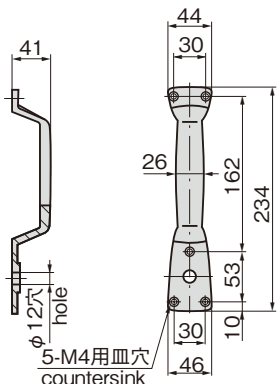

### 取付け方法 Installation method

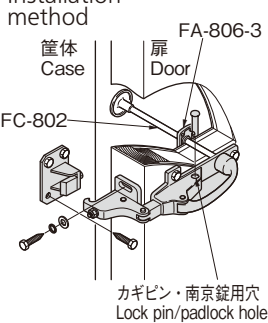

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-806-3			60072	¥5,700	5個~ ¥5,480

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

### [FA-806-3 庫内引手 inside drawer pull]

- 仕様 ● 製品質量: 440g  
● 材質: 黄銅铸件 (YBsC)  
● 表面仕上: クロムめっき (MBCr)
- 納期 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ● 庫内安全押棒FC-802と組合せてご使用下さい。1309ページをご参照下さい。

- Specifications ● Mass: 440g  
● Material: Brass casting (YBsC)  
● Finish: Chrome plating (MBCr)
- Remarks ● Use the inside safety push rod FC-802 together. See page 1309.

### 庫内安全押棒 Inside safety push rod



FC-802

詳細は1309ページをご参照下さい。  
For details, see page 1309.



クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ