

มือจับแบบฝังสำหรับการปิดสนิท


EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.

ลักษณะเด่น Feature

- ตัวราวถูกฝังลงในผิวประตู เกิดเป็นรูปลักษณะใหม่ของรถตู้
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางราวได้ 3 ขนาด (φ27.2, φ21.7, φ16.0)
- ใช้แบบสลักล็อค การใช้งานมือจับจึงง่ายและมีความปลอดภัยสูง
- แม้จะถูกใส่กุญแจขณะทำงานในห้องเก็บของ แต่ก็สามารถใช้ก้านกระทุ้งนรภัย (FA-705/706) ฯลฯ เพื่อหนีออกมาได้
- ประตูสำหรับรถบรรทุก (t = 13-14) สามารถติดตั้งราวไว้ภายในได้ ในกรณีนี้ ด้านในของประตูเรียบรียกว่าใช้ที่ปิดด้านหลัง (FA-815-2-UC) หรือโกศราว (FA-815-G)
- ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
- สามารถตรวจที่อินดิเคเตอร์ได้ จึงทำให้ไม่ลืมใส่กุญแจ
- แบบใช้ได้ทั้งชายและขวา

- Embedded pipes inside the door makes the appearance neat.
- Selection of pipe in three different diameters (φ27.2, φ21.7 and φ16.0) is available.
- The trigger method is adopted so that an easy handling and higher security can be achieved.
- If the safety push rod (FC-705-706) is installed in the storage of the container, it helps a person wording inside to get out of the storage in case lock up by accident.
- For the dry van door (t=13~14), the pipe can be aligned inside. With this arrangement the rear cover (FA-815-2-UC) and the pipe guide (FA-815-G) are used, so that the back of the door becomes free from obstruction.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Being able to check using the indicator means no more forgetting to lock the door.
- For both left-hand and right-hand use.




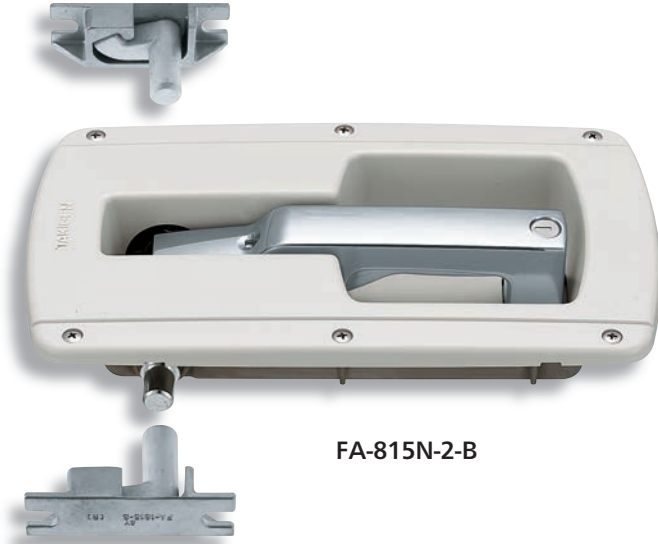


FA-815N-2-B

กุญแจ No.T0230
Key

- ครีมอน
- ตัวยึด
โรลเลอร์
- มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ
- ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท
- แบบหมุน
ผิวเรียบ
- แบบเกียร์
- มือจับ
แบบเรียบ
- มือจับ
ป๊อป
- มือจับ
ยก
- มือจับสำหรับ
การรับระดับ
- ระบบ
สลัก
- ระบบ
เชียว
- เชื่อมต่อ
- แบบ
ตะขอ
- มือจับ
แบบล็อคได้
- มือจับ
แบบ L
- มือจับ
แบบ T
- แบบกลม
ขนาดเล็ก
- ปุ่มกด
- มือจับ
- ลูกบิด
- ชิ้นส่วนสำหรับยึด
ก้านเสา
- ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

SPECIALY-EQUIPPED HANDLES

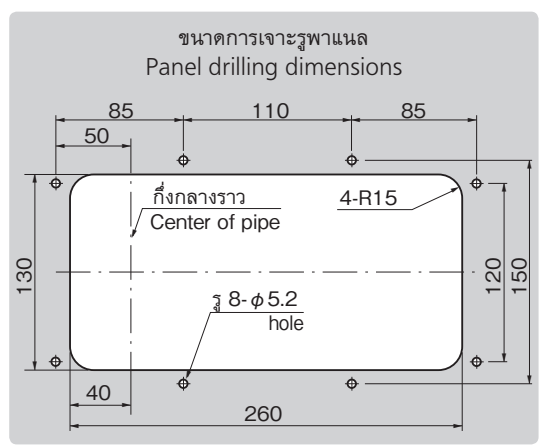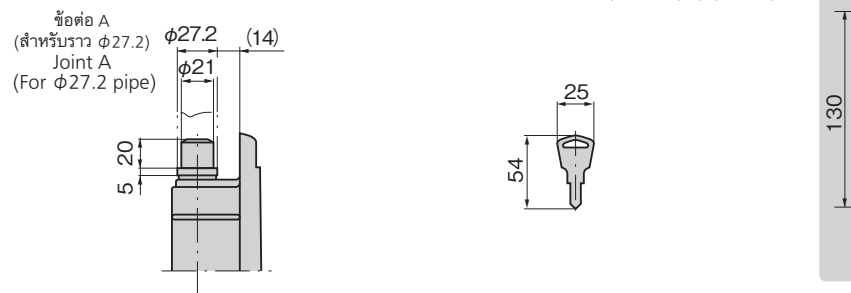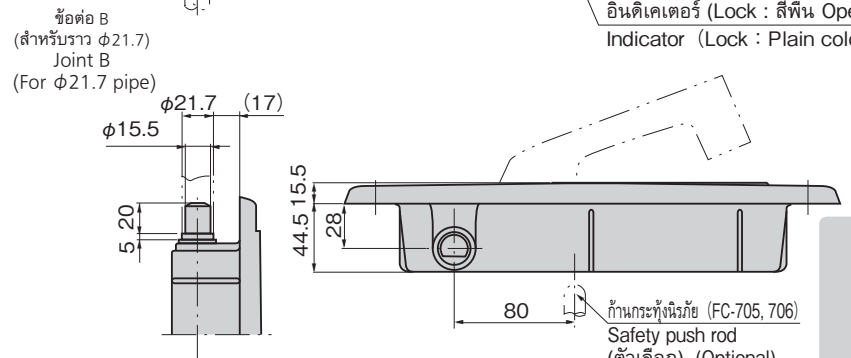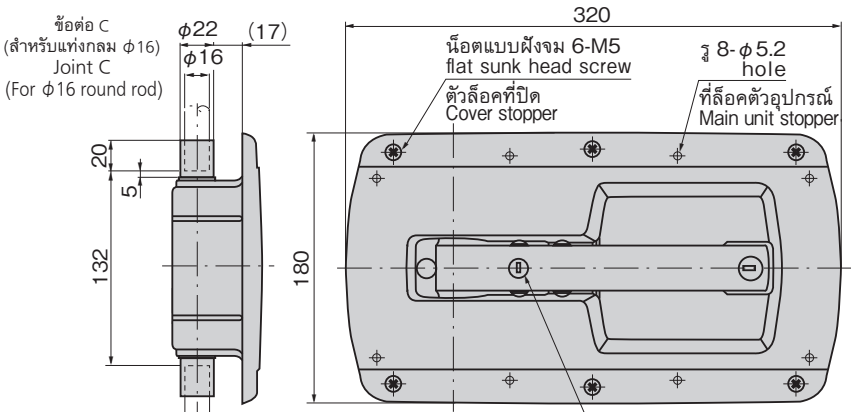

เลขที่สินค้า Product No.	สินค้ามาตรฐาน Standard		เฉพาะตัวอุปกรณ์ Main unit		ข้อต่อ Joint	ตะขอ/ที่รองรับเคียวล็อคที่แนบมา Included hook & keeper	ราวที่ใช้ Applicable pipe	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	สินค้ามาตรฐาน Standard		เฉพาะตัวอุปกรณ์ Main unit	
	RoHS 10/17	CAD	RoHS 10/17	CAD					รหัส Code	รหัส Code		
FA-815N-2-A	2D				A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,840	60784		907651	
FA-815N-2-B	2D				B	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,680	60785		907652	
FA-815N-2-C	2D				C	FA-1815-S-3	φ16แท่งกลม round rod	2,680	60786		907653	

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10