



A

เครมอน

ตัวยึด  
โวลเลอร์

มือจับปิดผนึก  
แม่แบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง  
ปิดสนิท

แบบหมุน  
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ  
แบบเรียบ

มือจับ  
ป๊อป

มือจับ  
ยก

มือจับสำหรับ  
การปรับระดับ

ระบบ  
สลัก

ระบบ  
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ  
ตะขอ

มือจับ  
แบบล็อกได้

มือจับ  
แบบ L

มือจับ  
แบบ T

แบบกลม  
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด  
กำแพง

ข้อต่อ  
เชื่อมต่อ

ลวด

# มือจับล็อกพร้อมรูปปิดผนึก

## SEALABLE LOCK HANDLE



**A-146-M**  
ทำจากซิงค์อัลลอย

### ลักษณะเด่น Feature

- พร้อมสปริงสำหรับกดขึ้นส่วนสำหรับยึดช่วยให้ทำงานได้ราบรื่น
- สามารถปิดผนึกได้
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- Smooth operation with the spring stopper.
- The lock is sealable.
- For left-hand and right-hand use.

- ข้อมูล** • วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
- จำเพาะ** • การจัดการผิวหน้า: การทำสีพลาสติกแบบอบร้อนประเภทอะคริลิก (ซิลเวอร์เมทัลลิก)
- อุปกรณ์ที่แนบมา:** น็อตขนาดใหญ่/ชุดสกรู
- การใช้งาน** • แผงจ่ายไฟขนาดเล็ก/แผงควบคุม/คอนเทนเนอร์
- หมายเหตุ** • ชิ้นส่วนสำหรับยึดและมือจับ A-121-H มีจำหน่ายแยก
- แนะนำให้ทำ "สารป้องกันการคลายตัว" ที่นอตสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับยึดของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อป้องกันการคลายตัว

- Specifi-cations** • Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Acrylic plastic coating (metallic silver)
  - Accessories: Large nut, screw set
- Specifi-c-use** • Small distribution boards, control boards and containers
- Remarks** • The A-121-H handle and stopper are sold separately.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.






A-146-M



A-121-H

[A-146-M]

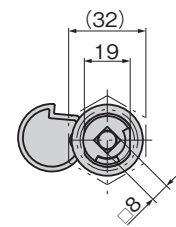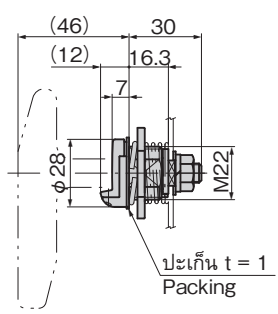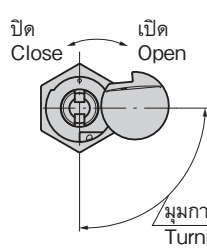


ขนาดการเจาะรูพาดน

Panel drilling dimensions

19.5  
φ 22.5

[A-121-H]

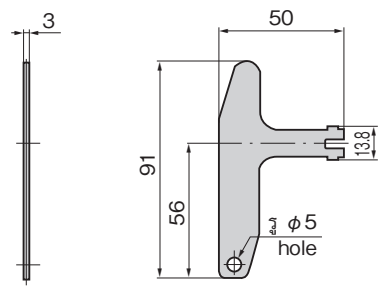

ตัวอย่างการใช้

Example of application

สามารถปิดผนึกได้

The lock is sealable.

ชิ้นส่วนสำหรับยึด Stopper plate

กรุณาเลือกชิ้นส่วนสำหรับยึดจากกรู □8

Select the stopper plate with □8-hole.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10 CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
A-146-M	2D/3D	73	04307
A-121-H	3D	40	00269

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10    ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10