



A

- ครีมออน
- ตัวยึด
โวลเลอร์
- มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ
- ตู้แช่แข็ง
บีคัสนิท
- แบบหมุน
ผิวเรียบ
- แบบเกียร์
- มือจับ
แบบเรียบ
- มือจับ
ป๊อป
- มือจับ
ยก
- มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

- ระบบ
สลัก
- ระบบ
เชียว
- เชื่อมต่อ
- แบบ
ตะขอ
- มือจับ
แบบล็อคได้
- มือจับ
แบบ L
- มือจับ
แบบ T
- แบบกลม
ขนาดเล็ก
- ปุ่มกด

มือจับ
PULLS

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กำแพง

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด

มือจับแบบกลม PULLS



ลักษณะเด่น Feature

PAT.PEND.



- ลินค้าตามมาตรฐาน SEMI
- รองรับ SEMI S8-0218 (SESC6.7) (ฉบับปรับปรุงประมาณ 2018)
- รู้นอตสำหรับการติดตั้งจะใช้ชิ้นส่วนโลหะแบบสอดเข้าทำจากทองเหลือง
- ส่วนมือจับหนาขึ้นทำให้จับได้ง่าย
- เหมาะที่สุดสำหรับประตูที่ต้องทนเกลือและทนต่อความเป็นฉนวน
- SEMI-compliant.
- Compliant with SEMI S8-0218 (SESC 6.7) (2018 edition)
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.
- Thickened easy-to-grip.
- Suitable for doors that require saltwater-resistance and insulation.

- ข้อมูล
- วัสดุ: โพลีโพรพิลีน (PP)
- จำเพาะ
- สีมาตรฐาน: สีดำ (ไม่เงา)/สีงาช้าง
- การใช้งาน
- อุปกรณ์สื่อสาร/แผงจ่ายไฟ/ตู้เย็น
- หมายเหตุ
- เปลี่ยนวัสดุเพื่อให้ทนต่อน้ำมันได้ดีขึ้น
 - รับผิดชอบต่อระดับด้วยเช่นกัน
 - กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการคลายตัวและสารละลายอื่นๆ

- Specifications
- Material: Polypropylene (PP)
 - Standard color: Black (non-gloss)·ivory
- Specific-use
- Communication equipment, power/distribution boards and refrigerators
- Remarks
- Material has been changed for anti-oiliness.
 - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



AP-42-C-1-Black ดำ
AP-42-C-2-Ivory สีงาช้าง
AP-42-C-3-Black ดำ

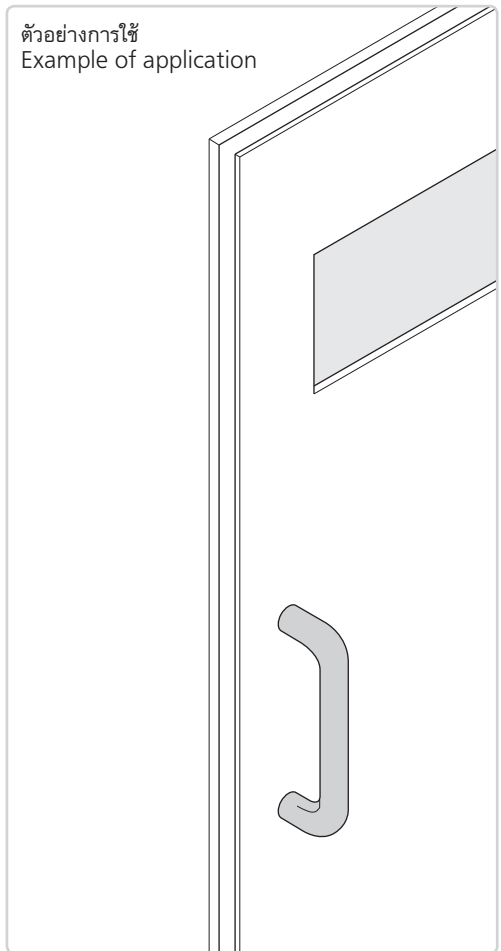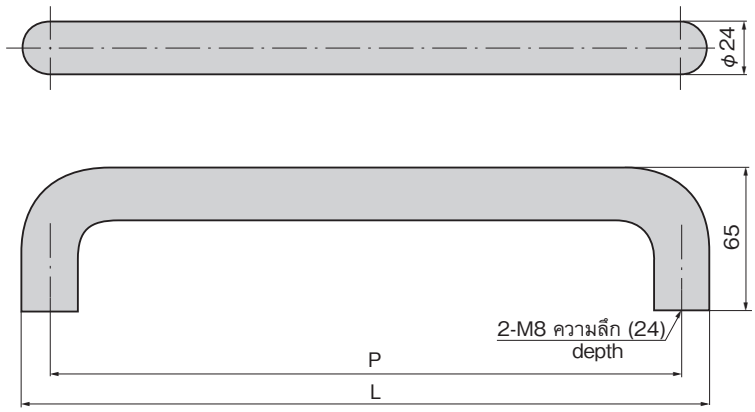

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L	P	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
AP-42-C-1-Black	●	2D/3D	312	288	198	01457
AP-42-C-1-Ivory	●	2D/3D				04267
AP-42-C-2-Black	●	2D/3D	262	238	170	01458
AP-42-C-2-Ivory	●	2D/3D				04268
AP-42-C-3-Black	●	2D/3D	212	188	151	01459
AP-42-C-3-Ivory	●	2D/3D				04269

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10