



B-41
ทำจากเหล็ก

บานพับแบบเรียบ สำหรับการรับน้ำหนักมาก

BUTT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE

ลักษณะเด่น Feature

- เลือกขนาดตามการใช้งาน
- Size can be selected according to your application.

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
 จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

การใช้งาน • แผงจ่ายไฟ/แผงควบคุม/ประตูแต่ละชนิด
 หมายเหตุ • รับผิดชอบเฉพาะรูตามคำสั่งซื้อ
 • รับผิดชอบขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากในตารางด้วยเช่นกัน

Specifications • Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use • Doors for distribution board and control board etc.



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักย่อย

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นรูป

บานพับสำหรับรอยตัดพิเศษ

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด


แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

BUTT HINGES



B-41-1

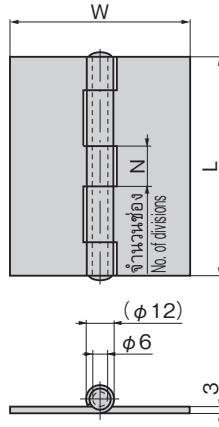

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L	W	N	ค่าอ้างอิง Reference values			รหัส Code
						ความสูงประตู×ความกว้างประตู Door height×door width	มวลประตู (kg) Door mass	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	
B-41-1	●	2D/3D	100	80	5	700×350	40	245	10126
B-41-2	●	2D/3D	90	60	5	400×200	34	180	10127
B-41-3	●	2D/3D	60	50	3	300×150	25	105	10128

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับสี่เหลี่ยมแบนสำหรับเครื่องมือ

BUTT HINGES



B-1565
ทำจากสแตนเลส

B-565
ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature

- มีจำนวนช่องเยื้องจึงมีการแอ่นตัวน้อย
- No. of divisions is large so deflection is small.

ข้อมูลจำเพาะ • มวลผลิตภัณฑ์: 130g

[B-1565] • วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)

• การจัดการผิวหน้า: ชี้นงานเปลือย

[B-565] • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC)

• การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

การใช้งาน • แผงจ่ายไฟ/แผงควบคุม/ช่องสำหรับซ่อมบำรุง/อุปกรณ์แต่ละชนิด


Specifications • Mass: 130g
 [B-1565] • Material: Stainless steel plate (SUS304)
 • Finish: Plain

[B-565] • Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
 • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use • Power/distribution boards, control boards, inspection entrance and various equipment



B-565

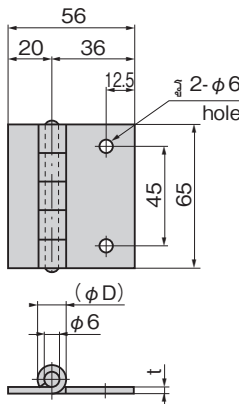

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	วัสดุ Material	(φD)	t	ค่าอ้างอิง Reference values		รหัส Code
						ความสูงประตู×ความกว้างประตู Door height×door width	มวลประตู (kg) Door mass	
B-1565	●	2D/3D	SUS	12.2	3	600×300	29	12858
B-565	●	2D/3D	SPCC	12.5	3.2	600×300	16	10512

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10