

บานพับหนาแบบธงสองด้านสำหรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ FLAG HINGES FOR HEAVY-DUTY USE



B-1026
ทำจากสแตนเลส

B-26
ทำจากเหล็ก

บานพับมีเสี้ยน/สลิปจอยท์
อุปกรณ์เสริม



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

SLIP-JOINT HINGES
บานพับสลิปจอยท์
บานพับต่างระดับ
บานพับสำหรับคลังสินค้า
บานพับสำหรับรถจัดท่าพิเศษ

บานพับคู่แซ่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ


อุปกรณ์เสริม (B)




B-1026-0

B-26-1

[B-1026]

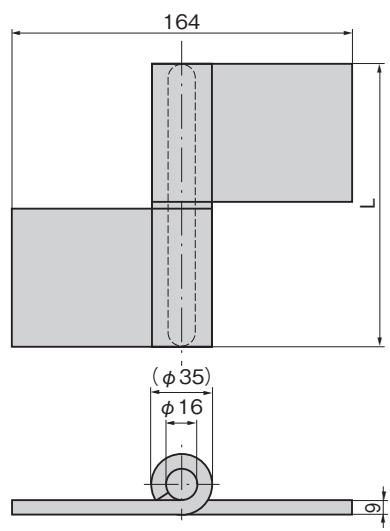

[B-26]

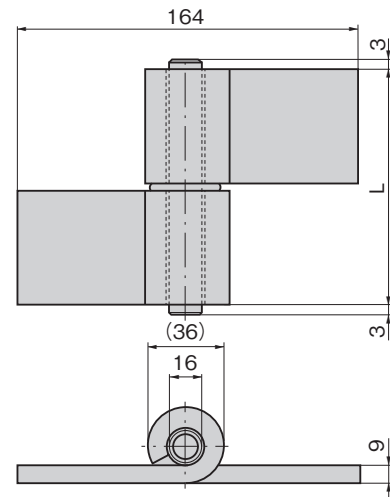

[B-1026] **ลักษณะเด่น Feature**

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- แกนสามารถถอดเข้าออกได้ทั้งด้านบนและล่าง
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Upper and lower shafts each can be inserted/re-moved.
- For both left type and right type.

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแอร์ไลน์
- ประสิทธิภาพ: ประตูขนาดใหญ่กันน้ำทะเล, สิ่งปลูกสร้างของท่าเรือ, เรือขนาดใหญ่, คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Hairline finish

Specific-use

- Sea-waterproof large doors, port facilities, ships, petrochemical complexes and nuclear power plants

[B-26] **ลักษณะเด่น Feature**

- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- For both left type and right type.

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: วัสดุเหล็กแบบพรีคัตติ้งรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป (SS400)
- การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

การใช้งาน

- ประตูน้ำหนักมากขนาดใหญ่พิเศษ/ประตูรั้วบานใหญ่

หมายเหตุ

- กรณีที่ต้องการยึดแกนไว้ด้านหนึ่ง กรุณาเชื่อมที่ผิวส่วนปลายเพื่อใช้งาน

Specifications

- Material: Rolled steel for general structure (SS400)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use


- Extra-large heavy doors and gate doors

Remarks

- Weld end surface if one end of shaft is secured.

[วิธีการสลับซ้ายขวา]
Rearrangement of left type and right type use

สามารถประกอบสลิปจอยท์ได้ง่าย เพียงแค่เซ็ทบานพับให้กลับด้านบนล่าง
Can be rearranged easily by setting each hinge top upside down.

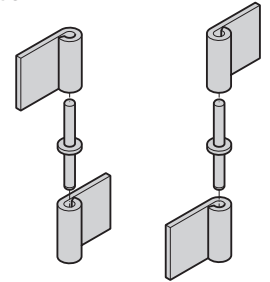

แบบเปิดซ้าย Left type แบบเปิดขวา Right type

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-1026-0	●	3D	200	2,500	11927
B-1026-1	●	3D	154	1,800	11928
B-1026-2	●	2D/3D	114	1,300	11929

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L	เมื่อใช้งาน 2 ชิ้นในแนวตั้ง มวลประตูอ้างอิง (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-26-1	●	2D/3D	154	120	1,860	10082
B-26-2	●	2D/3D	114	100	1,320	10083

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10