



B

- บานพับยาว
- บานพับแบบเรียบ
- บานพับด้านใน
- บานพับสลีปจอยท์
- บานพับต่างระดับ
- บานพับสำหรับคลื่นรุม
- บานพับสำหรับรถจักรยานพิเศษ

- บานพับตู้แช่แข็ง
- บานพับพิเศษ
- บานพับแบบแรงบิด
- แขนค้ำ
- อุปกรณ์เสริม (B)

บานพับสลีปจอยท์ทรงรี

SMALL-SIZED SLIP-JOINT HINGES



B-1005 ทำจากสแตนเลส

B-5 ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง (B-1005)
- แบบขวา/แบบซ้าย (แบบภาพนี้เป็นแบบทางขวา)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Right or left type. (drawings show the right type)

[B-1005]

- ข้อมูล • วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา

- การใช้งาน • เรือ/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้กลางแจ้ง (B-5)

- ข้อมูล • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

- การใช้งาน • อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

[B-1005]

- Specifications • Material: Stainless steel plate (SUS304)
• Finish: Mirror surface buffing
• With hole

- Specific use • Ships, kitchen and outdoor equipment (B-5)

- Specifications • Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
• Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
• Without hole


- Specific use • Measuring or communication equipment



B-1005-1-R



B-1005-3-L

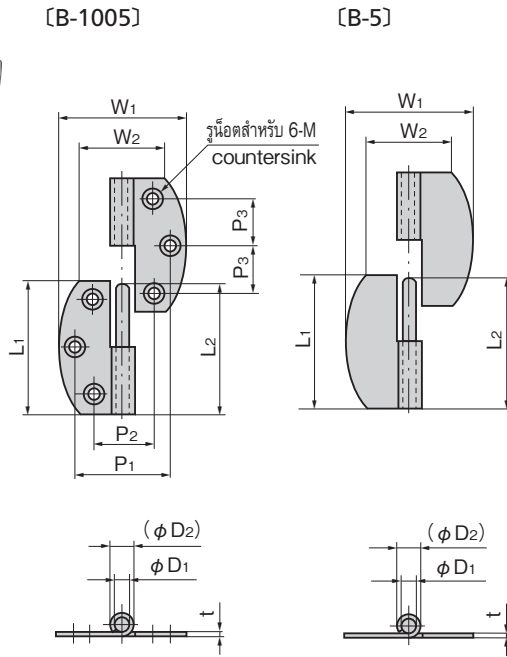

เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10		CAD		หมายเหตุ Remarks	L1	L2	W1	W2	t	φD1	(φD)	มีรูเฉพาะ SUS Hole only for SUS				เมื่อใช้งาน 2 ชั้นในแนวตั้ง มวลประตูอ้างอิง (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass		รหัส Code	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC									P1	P2	P3	M		SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1005-1-L	B-5-1-L	●	●	3D	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	40	39	38	26	1.2	4	6.6	28	18	14	M3	4	25	25	10569	10027
B-1005-1-R	B-5-1-R	●	●	2D/3D	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	40	39	38	26	1.2	4	6.6	28	18	14	M3	4	25	25	10570	10028
B-1005-2-L	B-5-2-L	●	●	3D	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	38	37	38	26	1.0	2.3	4.4	26	18	14	M3	3	15	15	10571	10029
B-1005-2-R	B-5-2-R	●	●	2D/3D	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	38	37	38	26	1.0	2.3	4.4	26	18	14	M3	3	15	15	10572	10030
B-1005-3-L	B-5-3-L	●	●	3D	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	31	30.5	28	19	0.8	2	3.8	18	12	12.5	M2.5	2	5	7	10573	10031
B-1005-3-R	B-5-3-R	●	●	2D/3D	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	31	30.5	28	19	0.8	2	3.8	18	12	12.5	M2.5	2	5	7	10574	10032

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับเปิดขนาดกลาง

MIDDLE-OPEN JOINT HINGES



B-1006 ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- ข้อมูล • วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา


- การใช้งาน • เรือ/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้กลางแจ้ง
หมายเหตุ • ปีกจะหลุดออกเมื่อมุมมากกว่า 90°

- Specifications • Material: Stainless steel plate (SUS304)
• Finish: Mirror surface buffing

- Specific use • Ships, kitchen and outdoor equipment
Remarks • Wings detach at 90° or greater angle.



B-1006-1

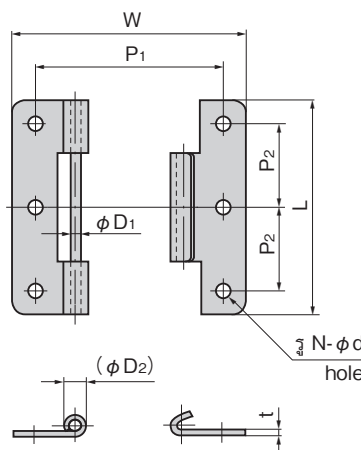

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L	W	P1	P2	φd	φD1	(φD2)	t	N	มวลประตูอ้างอิง (kg) Door mass	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-1006-1	●	2D/3D	64	36	24	25	3.2	3	6	1.5	6	8	40	10575
B-1006-2	●	2D/3D	50	30	20	20	3.2	3	6	1.5	6	6	30	10576
B-1006-3	●	2D/3D	40	36	24	15	3.2	2.5	4.5	1.0	6	4	14	10577
B-1006-4	●	2D/3D	36	32	20	13	3.2	2	4	1.0	6	3	12	10578
B-1006-5	●	2D/3D	30	25	18	21	3	2	4	1.0	4	2	8	10579

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10