



B-301
ทำจากเหล็ก

บานพับด้านในแบบเรียบ

CONCEALED HINGES

ลักษณะเด่น Feature


- แกนบานพับด้านล่างเป็นแบบสลิปจอยท์จึงสามารถถอดประตูออกได้
- แบบขวา/แบบซ้าย (ทั้งในแบบและภาพถ่ายเป็นแบบทางขวา)
- Shaft on the lower hinge is slip-joint type so door can be removed.
- Right or left type. (drawings and photo show the right type)

- ข้อมูล** • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
การใช้งาน • อุปกรณ์ตรวจวัด/ประตูขนาดเล็กเช่น ล็อคเกอร์
หมายเหตุ • ผลักดันที่นี้จัดเป็นชุด
 • จำนวนแยกเป็นชิ้นเดียวกับเช่นกัน กรุณาปรึกษาเรื่องกำหนดส่งมอบ
 • กรุณาระบุว่าสำหรับด้านขวาหรือสำหรับด้านซ้าย

- Specifications** • Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
 • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use • Small doors for measuring equipment, locker etc.
Remarks • Supplied as a set.
 • Specify the left type or right type.




B-301-4-R

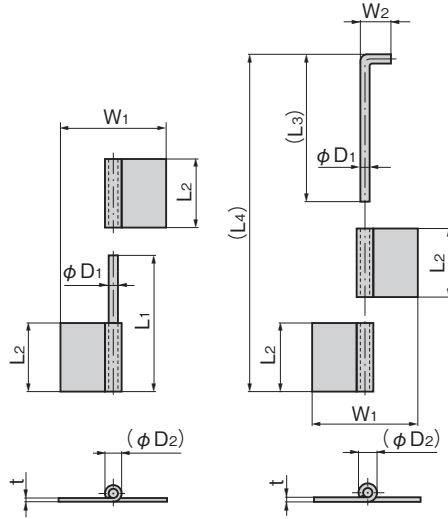

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	หมายเหตุ Remarks	L1	L2	(L3)	(L4)	W1	W2	t	φD1	(φD2)	มวลประตูอ้างอิงสำหรับใช้งาน 2 ชิ้นในแนวตั้ง (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-301-1-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	40	20	44	45	43	12	1.6	4	7.5	3	50	10424
B-301-1-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	40	20	44	45	43	12	1.6	4	7.5	3	50	10425
B-301-2-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	50	25	55	58	38	15	1.6	5	8.5	5	65	10426
B-301-2-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	50	25	55	58	38	15	1.6	5	8.5	5	65	10427
B-301-3-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	60	30	66	69	48	18	2	6	10.5	10	125	10428
B-301-3-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	60	30	66	69	48	18	2	6	10.5	10	125	10429
B-301-4-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	80	40	86	88	60	18	2	6	10.5	12	170	10430
B-301-4-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	80	40	86	88	60	18	2	6	10.5	12	170	10431

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

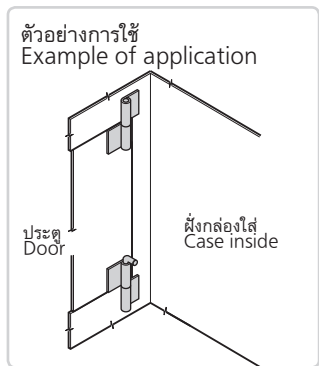

บานพับด้านในแบบบนล่าง

CONCEALED HINGES



B-303
ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature


- แกนบานพับด้านล่างเป็นแบบสลิปจอยท์จึงสามารถถอดประตูออกได้
- แบบขวา/แบบซ้าย (ทั้งในแบบและภาพถ่ายเป็นแบบทางขวา)
- Shaft on the lower hinge is slip-joint type so door can be removed.
- Right or left type. (drawings and photo show the right type)

- ข้อมูล** • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC)
จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
การใช้งาน • อุปกรณ์ตรวจวัด/ประตูขนาดเล็กเช่น ล็อคเกอร์
หมายเหตุ • กรุณาระบุว่าสำหรับด้านขวาหรือสำหรับด้านซ้าย

- Specifications** • Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
 • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use • Small doors for measuring equipment, locker etc.
Remarks • Specify the left type or right type.




B-303-3-R

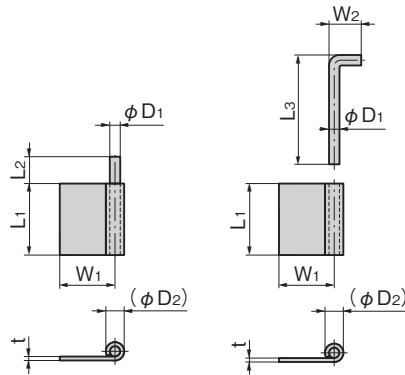

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	หมายเหตุ Remarks	L1	L2	L3	W1	W2	t	φD1	(φD2)	มวลประตูอ้างอิงสำหรับใช้งาน 2 ชิ้นในแนวตั้ง (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-303-1-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	20	10	34	25	12	1.6	4	7.5	3	30	10432
B-303-1-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	20	10	34	25	12	1.6	4	7.5	3	30	10433
B-303-2-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	25	13	43	23	15	1.6	5	8.5	5	40	10434
B-303-2-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	25	13	43	23	15	1.6	5	8.5	5	40	10435
B-303-3-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	30	15	51	29	18	2	6	10.5	10	70	10436
B-303-3-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	30	15	51	29	18	2	6	10.5	10	70	10437
B-303-4-L	●	2D/3D	แบบเปิดซ้าย Left type	50	15	71	30	18	2	6	10.5	15	105	10438
B-303-4-R	●	2D/3D	แบบเปิดขวา Right type	50	15	71	30	18	2	6	10.5	15	105	10439

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

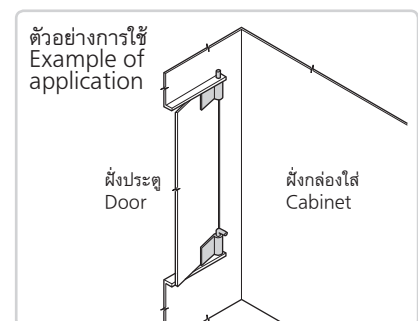

B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

SLIP-JOINT HINGES

บานพับสลิปจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลังรวม

บานพับสำหรับรถจักรยานยนต์

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)