



B

- บานพับยาว
- บานพับแบบเรียบ
- บานพับด้านใน
- บานพับสลิปจอยท์
- บานพับต่างระดับ
- บานพับสำหรับคลื่นรวม
- บานพับสำหรับรอยค้ำพิเศษ
- บานพับคู่แซ่แข็ง
- บานพับพิเศษ
- บานพับแบบแรงบิด
- แขนค้ำ
- อุปกรณ์เสริม (B)

CLEAN HINGES

B-501, B-502 บานพับสำหรับคลื่นรวม

บานพับสลิปจอยท์อะลูมิเนียมพร้อมปุ่มกด ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES WITH BUSHING



B-501
ทำจากอะลูมิเนียม

B-502
ทำจากอะลูมิเนียม

ลักษณะเด่น Feature

- มีการใช้แหวนยางพลาสติกจึงทำให้ควบคุมการเกิดเศษโลหะได้
- น้ำหนักเบาเพราะทำจากอะลูมิเนียม
- แกนทำจากสแตนเลส
- แบบขวา/แบบซ้าย (ทั้งในแบบและภาพถ่ายเป็นแบบทางขวา)
- Because resin bush is used, the generation of the particle is suppressed.
- It is light made of aluminum.
- Shaft is stainless steel-made.
- Right or left type. (photos and drawings show the right type.)

- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: โลหะผสมอะลูมิเนียม (ADC)
 - แกน: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
 - แหวนยาง: พอลิอะซีทัล (POM)
 - การจัดการผิวหน้า: ซุปนิคเกิล (MANi)
- การใช้งาน
- กล่องใส่ประเภทต่างๆ ที่ต้องการดีไซน์โดดเด่น
- Specifications
- Material: Main body: Aluminum alloy (ADC)
 - Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
 - Bush: Polyacetals (POM)
 - Finish: Nickel plating (MANi)
- Specific use
- Various cases from which design is requested.




B-501-1-R






B-502-1-R

[B-501]

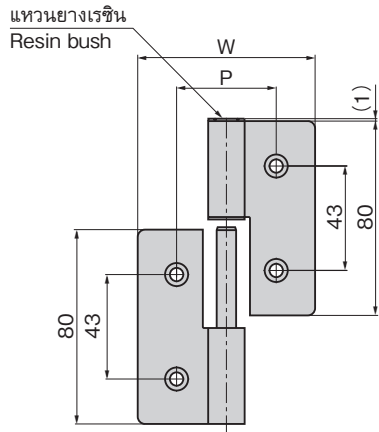

[B-502]

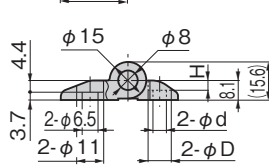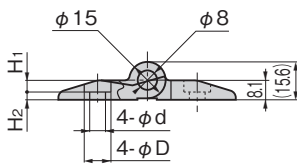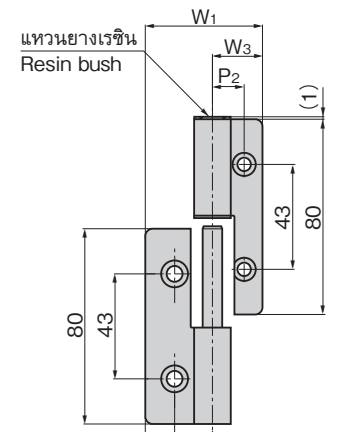

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	W	P	φd	φD	H ₁	H ₂	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-501-1-L	●	2D/3D	83	46					130	13177
B-501-1-R	●	2D/3D								13178
B-501-2-L	●	2D/3D	73	41	6.5	11	4.4	3.7	120	13179
B-501-2-R	●	2D/3D								13180
B-501-3-L	●	2D/3D	55	31					103	13181
B-501-3-R	●	2D/3D								13182
B-501-4-L	●	2D/3D	41	26	5.5	9.5	4.1	4	87	13183
B-501-4-R	●	2D/3D								13184

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	W ₁	W ₂	W ₃	P ₁	P ₂	φd	φD	H	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-502-1-L			69	41.5	27.5	23	15.5	6.5	11	4.4	117	13185
B-502-1-R												13186
B-502-2-L			64	36.5		20.5					112	13187
B-502-2-R												13188
B-502-3-L			62	41.5		23					109	13189
B-502-3-R												13190
B-502-4-L			57	36.5	20.5	20.5	13	5.5	9.5	4.1	104	13191
B-502-4-R												13192
B-502-5-L			48	27.5		15.5					96	13193
B-502-5-R		2D										13194

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10